

IE-CCM-3P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Das Verbindungsmodul von Weidmüller ist immer dann hilfreich, wenn Sie auf engem Raum ohne Kabelreserve eine gebrochene Installationsleitung reparieren müssen, bzw. verlängern wollen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Connecting module, IP68 (50 m / 24 h)
Best.-Nr.	2685560000
Art	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
VPE	1 ST

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E486077

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	35 g
--------------	------

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...105 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Polzahl	3	Farbe	schwarz
Gehäusebasismaterial	Nylon, Glasfaser, UL-anerkannt	Kontaktmaterial	Messing, vernickelt
Kontaktoberfläche	CuZn, vernickelt	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,	0.75 mm ² min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	3.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig	0.75...3.5 mm ²
Schutzart	IP68 (50 m / 24 h)		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cURus)	E486077
------------------------	---------

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	600 V	Nennstrom	20 A
--------------	-------	-----------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		


IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

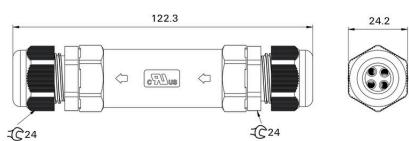

Montageausschnitt

