



Das Verbindungsmodul von Weidmüller ist immer dann hilfreich, wenn Sie auf engem Raum ohne Kabelreserve eine gebrochene Installationsleitung reparieren müssen, bzw. verlängern wollen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Connecting module, T-piece, IP68 (50 m / 24 h)
Best.-Nr.	2685590000
Art	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E486077

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	35 g
--------------	------

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...105 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Polzahl	3	Farbe	schwarz
Gehäusebasismaterial	Nylon, Glasfaser, UL- anerkannt	Kontaktmaterial	Messing, vernickelt
Kontaktoberfläche	CuZn, vernickelt	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0.75 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	3.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig	0.75...3.5 mm ²
Schutzart	IP68 (50 m / 24 h)		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cURus)	E486077
------------------------	---------

Elektrische Eigenschaften


Nennspannung	600 V	Nennstrom	20 A
--------------	-------	-----------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Zeichnungen

Maßzeichnung

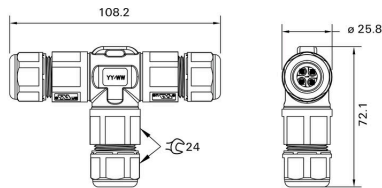

Montageausschnitt

