


FUCR 60-150V RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

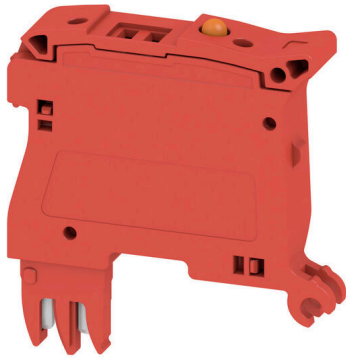

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, rot, 6.3 A, schwenkbar, steckbar, V-O, Wemid
Best.-Nr.	2697670000
Art	FUCR 60-150V RT
GTIN (EAN)	4050118705423
VPE	10 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Datum der letzten Bestellung	2026-06-30T00:00:00+02:00
Produktalternative	FUCR 60-150V SW
Lokales Produkt	nur in bestimmten Ländern verfügbar

Erstellungs-Datum 06.07.2026 01:20:41 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen

FUCR 60-150V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Allgemeine Bestelldaten

Lokales Produkt	nur in bestimmten Ländern verfügbar
-----------------	-------------------------------------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	40.5 mm	Tiefe (inch)	1.5945 inch
Höhe	38 mm	Höhe (inch)	1.4961 inch
Breite	8 mm	Breite (inch)	0.315 inch
Nettogewicht	6.64 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-50 °C...75 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	7cl
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C
--------------------------------	--------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	schwarz, rot
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

weitere technische Daten

Montageart	gesteckt
------------	----------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		