


**ESG-LP 6/15 MM SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

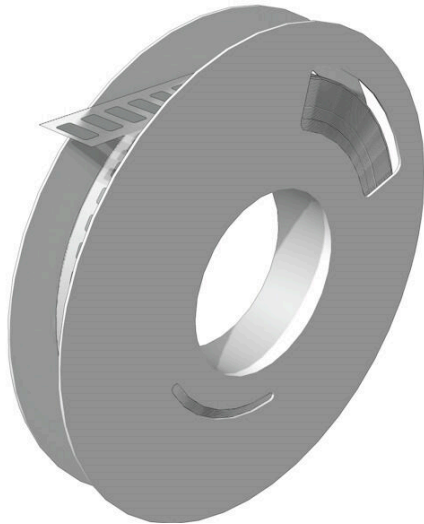

Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | ESG, Gerätemarkierer, 6 x 15 mm, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2711860000</a>              |
| Art        | ESG-LP 6/15 MM SI                       |
| GTIN (EAN) | 4050118750072                           |
| VPE        | 24000 ST                                |

## ESG-LP 6/15 MM SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 0.05 mm | Tiefe (inch)  | 0.002 inch  |
| Höhe         | 6 mm    | Höhe (inch)   | 0.2362 inch |
| Breite       | 15 mm   | Breite (inch) | 0.5906 inch |
| Nettogewicht | 0.02 g  |               |             |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C |
|--------------------------|--------------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

|                                |                                   |                                |                            |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Kleber                         | Acrylatkleber                     | Ausführung                     | selbstklebend, halogenfrei |
| Breite                         | 15 mm                             | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                        |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C                            | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                     |
| Farbe                          | silber                            | Halogene                       | Nein                       |
| Werkstoff                      | Polyester                         | Aufgedruckte Zeichen           | ohne                       |
| Schriftfeldgröße               | 6 x 15 mm                         | Zulassung nach UL 969          | Ja                         |
| kompatibler Drucker            | <a href="#">THM MULTIMARK LPC</a> | Einsatztemperaturbereich       | -40...150 °C               |

### Gerätemarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## ESG-LP 6/15 MM SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | THM MMP EXT.RH             | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1302920000</a> |            |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |