

HSS 12.7-38.1 EL OR30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiter- und Kabelmarkierer, 12.7 - 38.1 mm, orange
Best.-Nr.	2712010000
Art	HSS 12.7-38.1 EL OR30M
GTIN (EAN)	4050118749922
VPE	1 ST

HSS 12.7-38.1 EL OR30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.77 mm	Tiefe (inch)	0.0303 inch
Breite	60.5 mm	Breite (inch)	2.3819 inch
Länge	30000 mm	Länge (inch)	1181.1 inch
Nettogewicht	500 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-55...135 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	60.5 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	135 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C
Farbe	orange	Halogene	Ja
Länge	30000 mm	Werkstoff	Polyolefin
Aufgedruckte Zeichen	ohne	empfohlene Industrien	Anlagenbau, Energie, Gerätehersteller, Maschinenbau
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Einsatztemperaturbereich	-55...135 °C

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	240 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	35 mm ²	Leiteraußendurchmesser, max.	38.1 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	12.7 mm	Schrumpfrate	3:1
empfohlene Schrumpftemperatur	90 °C	Leiteraußendurchmesser	12.7 - 38.1 mm
Leiteranschlussquerschnitt	35 - 240 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS 12.7-38.1 EL OR30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder




Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Ausführung
Best.-Nr.	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
VPE	1 ST	

THM MULTIMARK

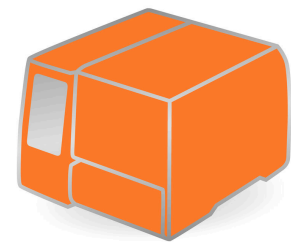

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	THM MMP EXT.RH	Ausführung
Best.-Nr.	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
VPE	1 ST	