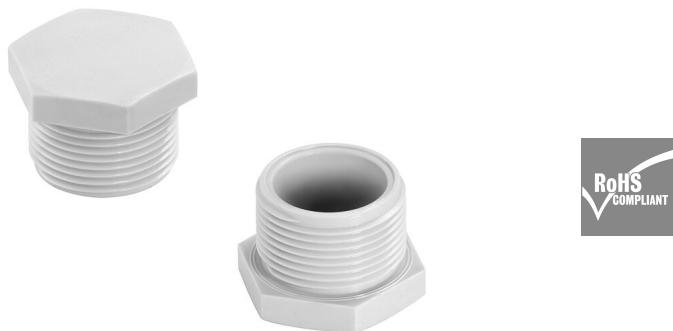


VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpotfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Verschlusschrauben, geschlossen, M 40 x 1,5, 18 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Best.-Nr.	2715780000
Art	VP HEX M40 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805437
VPE	10 ST

VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	8.5 mm	Höhe (inch)	0.3346 inch
Breite	46 mm	Breite (inch)	1.811 inch
Länge	18 mm	Länge (inch)	0.7087 inch
Durchmesser	53 mm	Wandstärke, min.	0.5 mm
Wandstärke, max.	17 mm	Nettogewicht	0.02 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...100 °C
--------------------	-----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment	6 Nm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Gewindesteigung	1.5 mm	Halogene	Nein
Normen	in accordance with UL94 V-2	Schutzart	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
Verschraubung	Metric	Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)
Dichtring Durchmesser	40.00 mm	Gewinde (außen)	M 40 x 1,5
Gewindelänge	18 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		