

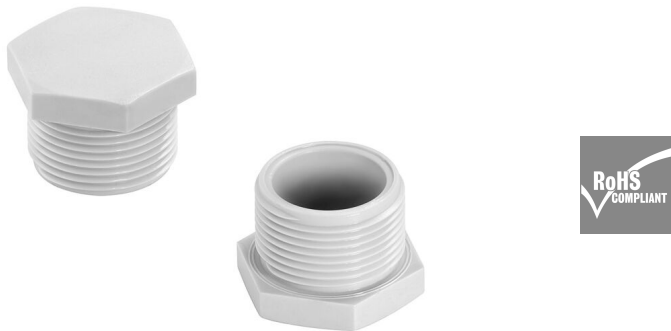
VP HEX M50 PA6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptern und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verschlusschrauben, geschlossen, M 50 x 1,5, 18 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Best.-Nr.	2715790000
Art	VP HEX M50 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805444
VPE	10 ST

VP HEX M50 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	9.5 mm	Höhe (inch)	0.374 inch
Breite	55 mm	Breite (inch)	2.1654 inch
Länge	18 mm	Länge (inch)	0.7087 inch
Durchmesser	63.5 mm	Wandstärke, min.	0.5 mm
Wandstärke, max.	17 mm	Nettogewicht	0.04 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...100 °C
--------------------	-----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment	8 Nm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Gewindesteigung	1.5 mm	Halogene	Nein
Normen	in accordance with UL94 V-2	Schutzart	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)
Dichtring Durchmesser	50.00 mm	Gewinde (außen)	M 50 x 1,5
Gewindelänge	18 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		