

**HDC 24B TOS 1M40 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Unsere Flanschgehäuse aus Kunststoff verfügen über eine integrierte Kabelverschraubung und eine Schraubverriegelung. Sie dichten direkt auf der Schaltschrankschrankwand ab und sind deshalb auch ohne Anbaugehäuse einsetzbar. Die Gehäuse überzeugen durch geringes Gewicht und schützen optimal vor Schmutz, Wasser und Vibratoren.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP66, IP67, im gestecktem Zustand, Kabeleingang oben, Schraube, , Größe Kabeleingänge: M 40
Best.-Nr.	<a href="#">2716740000</a>
Art	HDC 24B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803617
VPE	1 ST

**HDC 24B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



RoHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cURus)	E223801

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	185.68 g
--------------	----------

**Temperaturen**

Umgebungstemperatur	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Kabelverschraubung WMP**

Kabeldurchmesser, min.	19 mm	Kabeldurchmesser, max.	28 mm
Schlüsselweite	36 mm	Größe Kabeleingänge	M 40

**Abmessungen**

Kabeleingang	mit Verschraubung
--------------	-------------------

**Allgemeine Daten**

Anzugsdrehmoment	3 Nm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäusebasismaterial	PA	Schutzart	IP66, IP67, im gestecktem Zustand
EMV Gehäuse	Nein	Werkstoff Verriegelungselement	Edelstahl

**Ausführung**

Kabelverschraubungen, Anzahl	1	Größe Kabeleingänge	M 40
Oberteil/Unterteil/Deckel	Oberteil	Abdeckung	ohne Deckel
Anzugsdrehmoment	3 Nm	Anzahl Kabeleingang oben	1
Anzahl Kabeleingang seitlich	1	Ausführung Gehäuse	Kabeleingang oben
Ausführung Verschlusssystem	Schraube	Baugröße	8
Kabeleingang	mit Verschraubung	Dichtung	NBR
Farbe (RAL)	RAL 9011	BG	8
Geeignet für ModuPlug®	Ja		

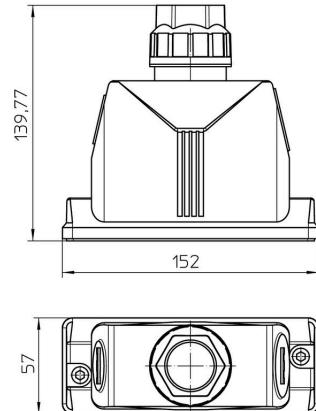
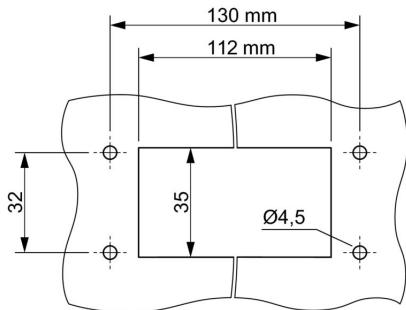
**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 24B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**HDC 24B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Befestigungswinkel**

Unsere Flanschgehäuse aus Kunststoff verfügen über eine integrierte Kabelverschraubung und eine Schraubverriegelung. Sie dichten direkt auf der Schaltschrankwand ab und sind deshalb auch ohne Anbaugehäuse einsetzbar. Die Gehäuse überzeugen durch geringes Gewicht und schützen optimal vor Schmutz, Wasser und Vibrationen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	HDC AF SET WM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2716800000</a>	HDC - Gehäuse, Baugröße: , Schutzart:
GTIN (EAN)	4050118803679	
VPE	1 ST	
Art	HDC AF WM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2716790000</a>	HDC - Gehäuse, Baugröße: , Schutzart:
GTIN (EAN)	4050118803662	
VPE	20 ST	