

**HDC 06B TSS 1M25 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Unsere Flanschgehäuse aus Kunststoff verfügen über eine integrierte Kabelverschraubung und eine Schraubverriegelung. Sie dichten direkt auf der Schaltschrankswand ab und sind deshalb auch ohne Anbaugehäuse einsetzbar. Die Gehäuse überzeugen durch geringes Gewicht und schützen optimal vor Schmutz, Wasser und Vibratoren.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP66, IP67, im gestecktem Zustand, Kabeleingang seitlich, Schraube, , Größe Kabeleingänge: M 25
Best.-Nr.	<a href="#">2716750000</a>
Art	HDC 06B TSS 1M25 WMP
GTIN (EAN)	4050118803624
VPE	1 ST

**HDC 06B TSS 1M25 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cURus)	E223801

**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	96 mm	Höhe (inch)	3.7795 inch
Nettogewicht	123 g		

**Temperaturen**

Umgebungstemperatur	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Kabelverschraubung WMP**

Kabeldurchmesser, min.	9 mm	Kabeldurchmesser, max.	17 mm
Schlüsselweite	26 mm	Größe Kabeleingänge	M 25

**Abmessungen**

Kabeleingang	mit Verschraubung	Höhe Gehäuse B	96 mm
--------------	-------------------	----------------	-------

**Allgemeine Daten**

Anzugsdrehmoment	3 Nm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäusebasismaterial	PA	Schutzart	IP66, IP67, im gestecktem Zustand
EMV Gehäuse	Nein	Werkstoff Verriegelungselement	Edelstahl

**Ausführung**

Kabelverschraubungen, Anzahl	1	Größe Kabeleingänge	M 25
Oberteil/Unterteil/Deckel	Oberteil	Abdeckung	ohne Deckel
Anzugsdrehmoment	3 Nm	Anzahl Kabeleingang seitlich	1
Ausführung Gehäuse	Kabeleingang seitlich	Ausführung Verschlussystem	Schraube
Baugröße	3	Kabeleingang	mit Verschraubung
Dichtung	NBR	Farbe (RAL)	RAL 9011
BG	3	Geeignet für ModuPlug®	Ja

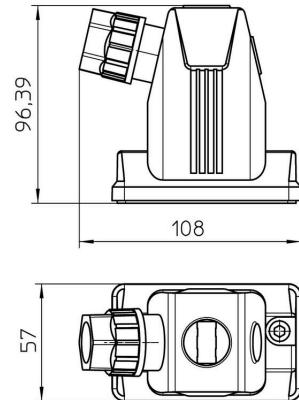
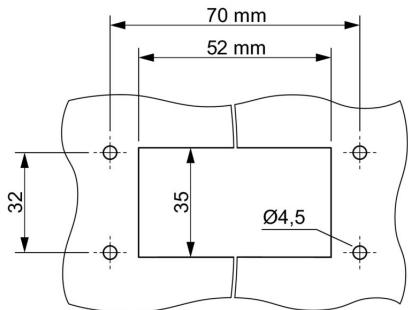
**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 06B TSS 1M25 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**HDC 06B TSS 1M25 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Befestigungswinkel**

Unsere Flanschgehäuse aus Kunststoff verfügen über eine integrierte Kabelverschraubung und eine Schraubverriegelung. Sie dichten direkt auf der Schaltschrankwand ab und sind deshalb auch ohne Anbaugehäuse einsetzbar. Die Gehäuse überzeugen durch geringes Gewicht und schützen optimal vor Schmutz, Wasser und Vibrationen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	HDC AF SET WM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2716800000</a>	HDC - Gehäuse, Baugröße: , Schutzart:
GTIN (EAN)	4050118803679	
VPE	1 ST	
Art	HDC AF WM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2716790000</a>	HDC - Gehäuse, Baugröße: , Schutzart:
GTIN (EAN)	4050118803662	
VPE	20 ST	