


**SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

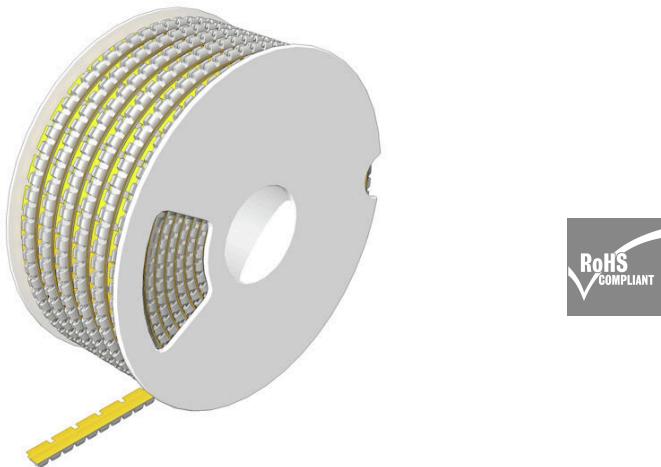

Mit der umfassenden MultiMark-Produktfamilie erzielen Sie eine optimal strukturierte und nachhaltige Kennzeichnung in jedem Schaltschrank. Ein Beispiel dafür sind unsere neuen Leitermarkierer SlimFix, die sich besonders schnell bedrucken und aufrasten lassen. Zugleich entsprechen sie höchsten Anforderungen an die Vibrations- und Schockfestigkeit. Die Leitermarkierer sind offen konzipiert und vor oder nach dem Verdrahtungsprozess einfach und schnell zu installieren.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Leiter- und Kabelmarkierer, 1.8 - 2.5 mm, 12 x 4.6 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">2719120000</a>
Art	SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888157
VPE	1400 ST

**SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0.4724 inch
Breite	4.6 mm	Breite (inch)	0.1811 inch
Nettogewicht	0.21 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	mit Einrastfuß
Breite	4.6 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C
Farbe	gelb	Halogene	Nein
Werkstoff	PC-ABS, TPU	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Schriftfeldgröße	3.3 x 9.5 mm	kompatibler Drucker	<a href="#">THM MULTIMARK</a>
Anzahl je Rolle	1400		

**Leiter- und Kabelmarkierer**

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser, max.	2.5 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	1.8 mm	Leiteraußendurchmesser	1.8 - 2.5 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 ST	

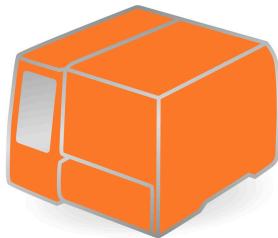**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2786210000</a>	
GTIN (EAN)	4064675063230	
VPE	1 ST	