


SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

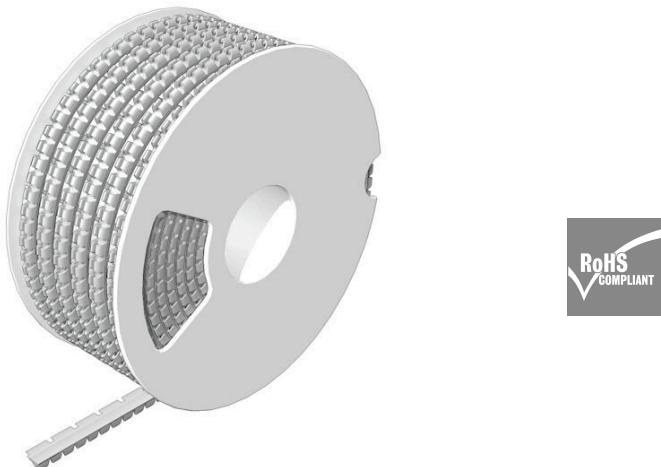

Mit der umfassenden MultiMark-Produktfamilie erzielen Sie eine optimal strukturierte und nachhaltige Kennzeichnung in jedem Schaltschrank. Ein Beispiel dafür sind unsere neuen Leitermarkierer SlimFix, die sich besonders schnell bedrucken und aufrasten lassen. Zugleich entsprechen sie höchsten Anforderungen an die Vibrations- und Schockfestigkeit. Die Leitermarkierer sind offen konzipiert und vor oder nach dem Verdrahtungsprozess einfach und schnell zu installieren.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 3.3 mm, 12 x 5.4 mm, weiß
Best.-Nr.	2719150000
Art	SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888188
VPE	1400 ST

SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0.4724 inch
Breite	5.4 mm	Breite (inch)	0.2126 inch
Nettogewicht	0.15 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	mit Einrastfuß	Breite	5.4 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Werkstoff	PC-ABS, TPU
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Schriftfeldgröße	3.7 x 9.5 mm
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK	Anzahl je Rolle	1400

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1.5 mm ²	Leiteraußendurchmesser, max.	3.3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	2.5 mm	Leiteraußendurchmesser	2.5 - 3.3 mm
Leiteranschlussquerschnitt	1.5 - 2.5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zubehör**Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 ST	

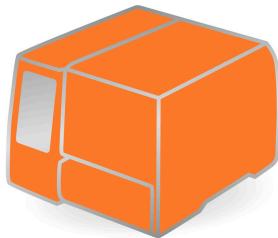THM MULTIMARK

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
VPE	1 ST	