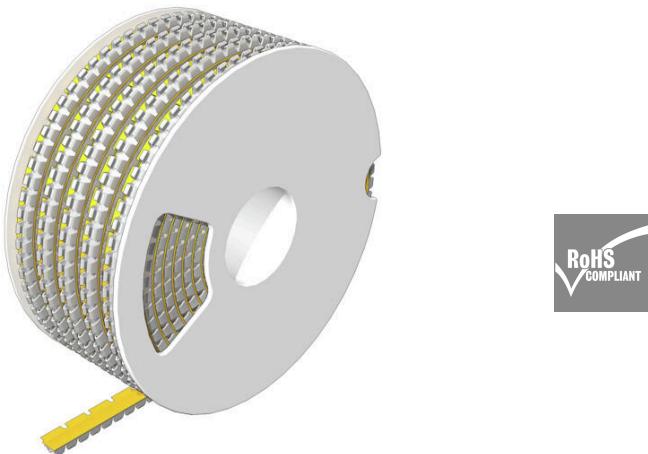


**SFM 4/12 3.3-4.0 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Mit der umfassenden MultiMark-Produktfamilie erzielen Sie eine optimal strukturierte und nachhaltige Kennzeichnung in jedem Schaltschrank. Ein Beispiel dafür sind unsere neuen Leitermarkierer SlimFix, die sich besonders schnell bedrucken und aufrasten lassen. Zugleich entsprechen sie höchsten Anforderungen an die Vibrations- und Schockfestigkeit. Die Leitermarkierer sind offen konzipiert und vor oder nach dem Verdrahtungsprozess einfach und schnell zu installieren.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 4 mm, 12 x 5.7 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">2719240000</a>
Art	SFM 4/12 3.3-4.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888270
VPE	1200 ST

**SFM 4/12 3.3-4.0 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0.4724 inch
Breite	5.7 mm	Breite (inch)	0.2244 inch
Nettogewicht	0.22 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	mit Einrastfuß	Breite	5.7 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Werkstoff	PC-ABS, TPU
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Schriftfeldgröße	4.9 x 9.5 mm
Anzahl je Rolle	1200		

**Leiter- und Kabelmarkierer**

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	3.3 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser, max.	4 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	2.5 mm	Leiteraußendurchmesser	2.5 - 4 mm
Leiteranschlussquerschnitt	3.3 - 4 mm <sup>2</sup>		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## **SFM 4/12 3.3-4.0 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## **Zeichnungen**




**SFM 4/12 3.3-4.0 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

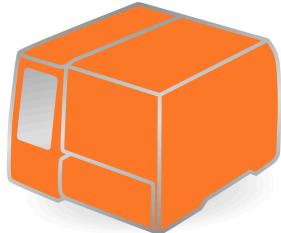**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2835010000</a>	
GTIN (EAN)	4064675427346	
VPE	1 ST	

**Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 ST	