


SFM 4/12 3.3-4.0 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

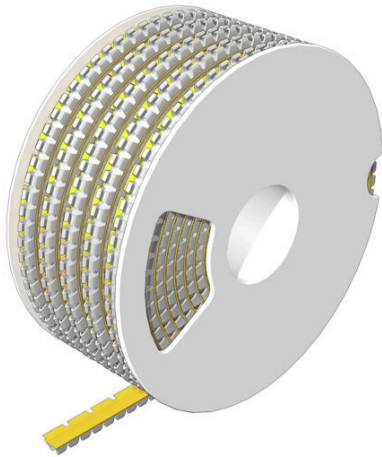

Mit der umfassenden MultiMark-Produktfamilie erzielen Sie eine optimal strukturierte und nachhaltige Kennzeichnung in jedem Schaltschrank. Ein Beispiel dafür sind unsere neuen Leitermarkierer SlimFix, die sich besonders schnell bedrucken und aufrasten lassen. Zugleich entsprechen sie höchsten Anforderungen an die Vibrations- und Schockfestigkeit. Die Leitermarkierer sind offen konzipiert und vor oder nach dem Verdrahtungsprozess einfach und schnell zu installieren.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Leiter- und Kabelmarkierer, 2,5 - 4 mm, 12 x 5,7 mm, gelb |
| Best.-Nr. | 2719240000 |
| Art | SFM 4/12 3.3-4.0 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118888270 |
| VPE | 1200 ST |

SFM 4/12 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Höhe | 12 mm | Höhe (inch) | 0.4724 inch |
| Breite | 5.7 mm | Breite (inch) | 0.2244 inch |
| Nettogewicht | 0.22 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| Orientierung des Aufdrucks | horizontal und vertikal | Art des Aufdrucks | Neutral |
| Ausführung | mit Einrastfuß | Breite | 5.7 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | Einsatztemperaturbereich, max. | 90 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -50 °C | Farbe | gelb |
| Halogene | Nein | Werkstoff | PC-ABS, TPU |
| Aufgedruckte Zeichen | ohne | Schriftfeldgröße | 4.9 x 9.5 mm |
| Anzahl je Rolle | 1200 | | |


Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Halogene | Nein | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 3.3 mm ² | Leiteraußendurchmesser, max. | 4 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 2.5 mm | Leiteraußendurchmesser | 2.5 - 4 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 3.3 - 4 mm ² | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Zeichnungen

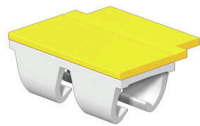


SFM 4/12 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

THM MULTIMARK

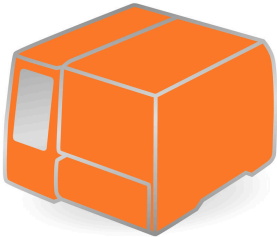

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Art | MULTIMARK ROLLER SFM 4 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2835010000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675427346 | |
| VPE | 1 ST | |

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Art | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2005090000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| VPE | 1 ST | |