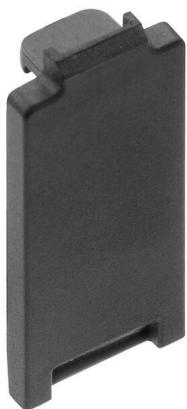


VPU LOCKING CLIP L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Umfangreiches Zubehör rundet das Produktprogramm ab

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2735070000
Art	VPU LOCKING CLIP L
GTIN (EAN)	4050118816402
VPE	10 ST

VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7.5 mm	Tiefe (inch)	0.2953 inch
Höhe	13 mm	Höhe (inch)	0.5118 inch
Breite	17 mm	Breite (inch)	0.6693 inch
Nettogewicht	0.65 g		

Temperaturen

Lagertemperatur		Umgebungstemperatur	...70 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Ausführung	Verriegelungshaken	Bauform	sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	schwarz
Schutzart	IP20		

Bemessungsdaten IEC / EN

Frequenzbereich, max.	60 Hz	Frequenzbereich, min.	50 Hz
Integrierte Vorsicherung	Nein		

Allgemeine Daten

Schutzart	IP20	Farbe	schwarz
-----------	------	-------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		