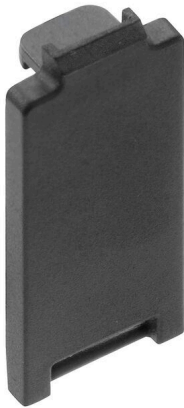


VPU LOCKING CLIP L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Umfangreiches Zubehör rundet das Produktprogramm ab

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|------------------------------------|
| Best.-Nr. | 2735070000 |
| Art | VPU LOCKING CLIP L |
| GTIN (EAN) | 4050118816402 |
| VPE | 10 ST |

VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe | 7.5 mm | Tiefe (inch) | 0.2953 inch |
| Höhe | 13 mm | Höhe (inch) | 0.5118 inch |
| Breite | 17 mm | Breite (inch) | 0.6693 inch |
| Nettogewicht | 0.65 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------------|----------|
| Lagertemperatur | | Umgebungstemperatur | ...70 °C |
| Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Daten

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------|----------|
| Ausführung | Verriegelungshaken | Bauform | sonstige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Farbe | schwarz |
| Schutzart | IP20 | | |

Bemessungsdaten IEC / EN

| | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Frequenzbereich, max. | 60 Hz | Frequenzbereich, min. | 50 Hz |
| Integrierte Vorsicherung | Nein | | |

Allgemeine Daten

| | | | |
|-----------|------|-------|---------|
| Schutzart | IP20 | Farbe | schwarz |
|-----------|------|-------|---------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002496 | ETIM 9.0 | EC002496 |
| ETIM 10.0 | EC002496 | ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-90-90 | | |