


BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

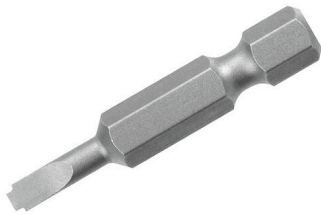

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingebreite (B): 4 mm, Klingenlänge: 39 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm
Best.-Nr.	2749030000
Art	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4050118895322
VPE	5 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Datum der letzten Bestellung	2025-12-10T00:00:00+01:00

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Breite	39 mm	Breite (inch)	1.5354 inch
Nettogewicht	4.35 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Zapfenklinge
---------------------	----------------------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	4 mm	Klingenstärke (A)	0.8 mm
Form	E 6,3 DIN 3126, mit Zapfen, Schlitz	Klingenlänge	39 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		