


SET BSCZ/SSC 4.00/04/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

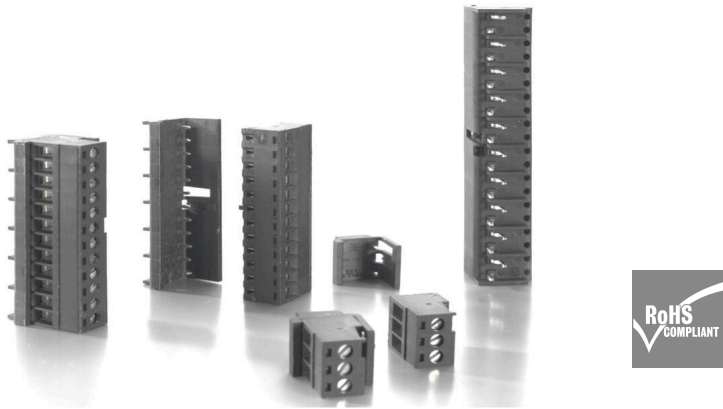

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 2760980000 |
| Art | SET BSCZ/SSC 4.00/04/90/3.2 SN BK SO |
| GTIN (EAN) | 4064675048862 |
| VPE | 120 ST |
| Verpackung | Box |

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe | 15.7 mm | Tiefe (inch) | 0.6181 inch |
| Höhe | 25.2 mm | Höhe (inch) | 0.9921 inch |
| Breite | 17.03 mm | Breite (inch) | 0.6705 inch |
| Nettogewicht | 7.8 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 18d33292-e933-40ac-8dbe-4904ce2c4ae7 |

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| Isolierstoff | PA | Farbe | schwarz |
| Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 | Moisture Level (MSL) | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Kontaktmaterial | Cu-leg |
| Kontaktoberfläche | verzinkt | Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
| Betriebstemperatur, max. | 120 °C | | |

Bemessungsdaten nach IEC

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 13.5 A | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 16.5 A |
| Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 600 V | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 300 V |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 4000 V | Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 4000 V |

Nennungen nach UL 1059

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|--------|
| Institut (cURus) | CURUS | Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
| Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungszertifikat. | | |

Verpackungen

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Verpackung | Box | VPE Länge | 502.00 mm |
| VPE Breite | 389.00 mm | VPE Höhe | 220.00 mm |

SET BSCZ/SSC 4.00/04/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Wichtiger Hinweis

Hinweise

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002643 | ETIM 9.0 | EC002643 |
| ETIM 10.0 | EC002643 | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 | | |