


**THM WO VIN 34/70 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

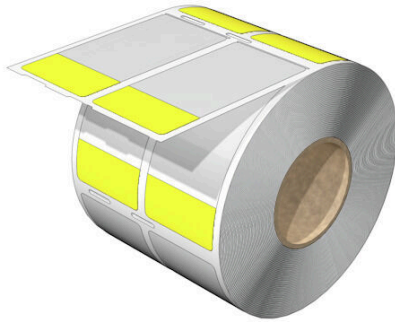

Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8 - 16 mm, 34 x 70 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">2799240000</a>
Art	THM WO VIN 34/70 GE
GTIN (EAN)	4064675261001
VPE	500 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch
Höhe	34 mm	Höhe (inch)	1.3386 inch
Breite	70 mm	Breite (inch)	2.7559 inch
Nettogewicht	0.54 g		

#### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
--------------------------	-------------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	
Breite	70 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	gelb	
Halogene	Ja	
Werkstoff	Vinylfilm	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenrolle
kompatibler Drucker		
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C	
Anzahl je Rolle	500	

#### Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	200 mm <sup>2</sup>
Leiteraußendurchmesser, max.	16 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	8 mm
Leiteraußendurchmesser	8 - 16 mm	Leiteranschlussquerschnitt	200 mm <sup>2</sup>

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Zeichnungen**

---

---

---

---

