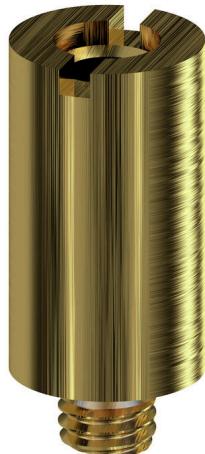


GWHUE M3 WTL6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Verbindungshülse (Klemmen), geschraubt, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Tiefe: 13.2 mm, Polzahl: 1, Kupfer - Zink
Best.-Nr.	2815610000
Art	GWHUE M3 WTL6
GTIN (EAN)	4064675303930
VPE	50 ST

GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	13.2 mm	Tiefe (inch)	0.5197 inch
Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0.2362 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0.2362 inch
Nettogewicht	2.19 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf95e7f0-305d-4f12-aa7a-56f19573f0e7

Allgemeines

Polzahl	1
---------	---

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer - Zink	Farbe	grau
-----------	---------------	-------	------

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt
-----------------	------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		