

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubwerkzeug
Best.-Nr.	2854990000
Art	SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT
GTIN (EAN)	4064675530336
VPE	1 ST
Verpackung	Karton

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	285 mm	Breite (inch)	11.2204 inch
Nettogewicht	507 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schraubendreher VDE SATZ + Volttester
---------------------	--

Schraubwerkzeuge

Form	Schlitz, Kreuzschlitz
------	-----------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		


SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Schlitz-Schraubendreher

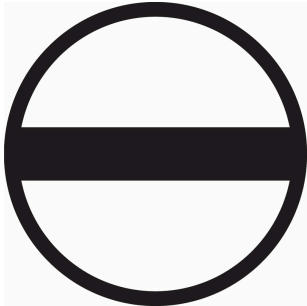

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art	SDIS 0.4X2.5X75	Ausführung
Best.-Nr.	2749790000	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2.5 mm, Klingenlänge: 75 mm,
GTIN (EAN)	4050118896534	Klingenstärke (A): 0.4 mm
VPE	1 ST	
Art	SDIS 0.5X3.0X100	Ausführung
Best.-Nr.	2749800000	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896541	Klingenstärke (A): 0.5 mm
VPE	1 ST	
Art	SDIS 0.8X4.0X100	Ausführung
Best.-Nr.	2749820000	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingenlänge: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118897029	Klingenstärke (A): 0.8 mm
VPE	1 ST	
Art	SDIS 1.0X5.5X125	Ausführung
Best.-Nr.	2749850000	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 125 mm,
GTIN (EAN)	4050118897050	Klingenstärke (A): 1 mm
VPE	1 ST	

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips



VDE-isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO 8764-PH, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art	SDIK PH1 X 80	Ausführung
Best.-Nr.	2749890000	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A):
GTIN (EAN)	4050118897098	1
VPE	1 ST	
Art	SDIK PH2 X 100	Ausführung
Best.-Nr.	2749900000	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingenstärke
GTIN (EAN)	4050118897203	(A): 2
VPE	1 ST	

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Spannungstester



Beim Errichten, Warten und Reparieren von elektrischen Anlagen und Geräten sind Prüfgeräte unerlässlich. Weidmüller bietet im Bereich Prüfgeräte ein vollständiges Sortiment:

Das reicht von Spannungsprüfern über Strommesszangen bis zum Steckdosen- und FI Tester. Bei der Entwicklung und Gestaltung bezieht Weidmüller stets die Wünsche und Erfahrungen seiner Anwender mit ein, daher besitzen die Geräte ein auf die Praxis hin optimiertes Design sowie ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SD ELEC PRO	Ausführung
Best.-Nr.	285500000	Spannungsprüfer, Nein
GTIN (EAN)	4064675530343	
VPE	1 ST	