THM MULTIMARK LPC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



THM MultiMark LPC (Labeling Processing Center)

- Schnelles und effizientes Kennzeichnen von Betriebsmitteln
- Laserunterstützte Ausrichtung
- Ergonomische Bedienung durch Fußschalter
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Über Weidmüller Software M-Print PRO© ansteuerbar

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Markierungssysteme, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Etiketten, Etikettenrollen
BestNr.	<u>2878190000</u>
Art	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
VPE	1 ST

Katalogstand / Zeichnungen 1



THM MULTIMARK LPC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
--------------------	--------------

Tiefe	648 mm	Tiefe (inch)	25.5118 inch
Höhe	785 mm	Höhe (inch)	30.9054 inch
Breite	466 mm	Breite (inch)	18.3464 inch
Nettogewicht	22000 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Beschriftungssysteme

Markierertyp	MultiMark, Etiketten, Etikettenrollen	Systemvoraussetzung	PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Schnittstelle	USB 2.0, Ethernet
Software	M-Print® PRO	Versorgungsspannung	100240 V AC
Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Druckgeschwindigkeit	max. 150 mm/s
Druckauflösung, max.	300 DPI	Akkubetrieb	Nein
Lieferumfang	USB-Kabel, Eurostecker, UK-Stecker, US-Stecker, Handbuch, Farbband RIBBON MM-TB 25/360 SW, DVD mit M-Print® PRO, Farbbandkern, Druckwalze, Applikator inkl. Laservorrichtung und Stempel, Montagefuß, Fußschalter, Drucker		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Erstellungs-Datum 13.11.2025 06:23:12 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2



THM MULTIMARK LPC




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder

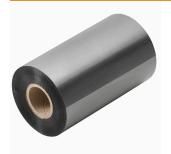

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM-TB 25/360 SW Au Best.-Nr. 2005090000 Inl

GTIN (EAN) 4050118390216

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon

THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 13.11.2025 06:23:12 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen