

**THM MULTIMARK LPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**THM MultiMark LPC (Labeling Processing Center)**

- Schnelles und effizientes Kennzeichnen von Betriebsmitteln
- Laserunterstützte Ausrichtung
- Ergonomische Bedienung durch Fußschalter
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Über Weidmüller Software M-Print PRO© ansteuerbar

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Etiketten, Etikettenrollen
Best.-Nr.	<a href="#">2878190000</a>
Art	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
VPE	1 ST

**Technische Daten**

www.weidmueller.com

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	648 mm	Tiefe (inch)	25.5118 inch
Höhe	785 mm	Höhe (inch)	30.9054 inch
Breite	466 mm	Breite (inch)	18.3464 inch
Nettogewicht	22000 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**Beschriftungssysteme**

Markierertyp	MultiMark, Etiketten, Etikettenrollen	Systemvoraussetzung	PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Schnittstelle	USB 2.0, Ethernet
Software	M-Print® PRO	Versorgungsspannung	100...240 V AC
Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Druckgeschwindigkeit	max. 150 mm/s
Druckauflösung, max.	300 DPI	Akkubetrieb	Nein
Lieferumfang	USB-Kabel, Eurostecker, UK-Stecker, US-Stecker, Handbuch, Farbband RIBBON MM-TB 25/360 SW, DVD mit M-Print® PRO, Farbbandkern, Druckwalze, Applikator inkl. Laservorrichtung und Stempel, Montagefuß, Fußschalter, Drucker		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

**THM MULTIMARK LPC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

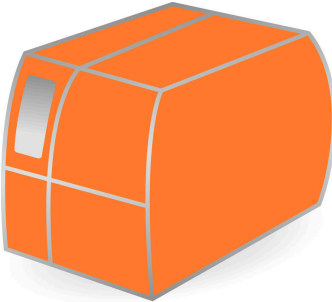
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 ST	

**THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
VPE	1 ST	