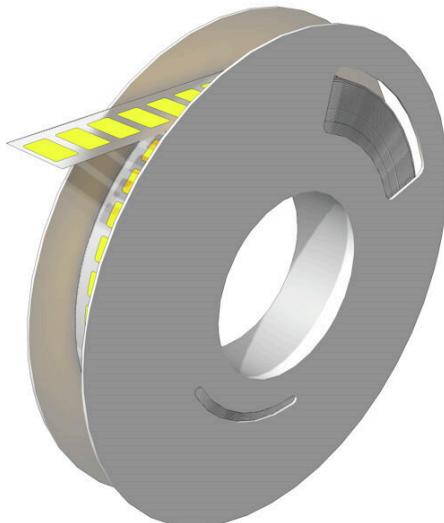


ESG-LP 9/17 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Ausfuehrung | ESG, Gerätemarkierer, 9 x 17 mm, gelb |
| Best.-Nr. | 2885820000 |
| Art | ESG-LP 9/17 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4064675854425 |
| VPE | 15000 ST |

ESG-LP 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 0.05 mm | Tiefe (inch) | 0.002 inch |
| Höhe | 9 mm | Höhe (inch) | 0.3543 inch |
| Breite | 17 mm | Breite (inch) | 0.6693 inch |
| Nettogewicht | 0.01 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| Kleber | Acrylatkleber | Ausführung | selbstklebend, halogenfrei |
| Breite | 17 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Farbe | gelb | Halogene | Nein |
| Werkstoff | Polyamid | Aufgedruckte Zeichen | ohne |
| Zulassung nach UL 969 | Ja | | |

Gerätemarkierer

| | |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

ESG-LP 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

