


G-3L-FI+8LS-210/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

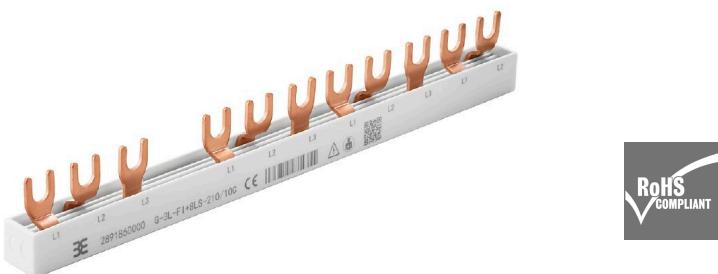

3-polige Phasenschienen mit Gabelkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schaltschrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstromschutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---------------|---|
| Ausfuehrung | Phasenschiene (Klemme), 63, Polzahl: 11, Isoliert: Ja |
| Best.-Nr. | 2891860000 |
| Art | G-3L-FI+8LS-210/10 C |
| GTIN (EAN) | 4064675881315 |
| VPE | 20 ST |
| Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
| Lieferbar bis | 2025-06-01T00:00:00+02:00 |

G-3L-FI+8LS-210/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 15 mm | Tiefe (inch) | 0.5906 inch |
| Höhe | 28.8 mm | Höhe (inch) | 1.1339 inch |
| Breite | 210 mm | Breite (inch) | 8.2677 inch |
| Nettogewicht | 8 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeines

| | |
|---------|----|
| Polzahl | 11 |
|---------|----|

Bemessungsdaten

| | | | |
|--------------------|-------|-----------|------|
| Bemessungsspannung | 400 V | Nennstrom | 63 A |
|--------------------|-------|-----------|------|

Maße

| | |
|------------------|----------|
| Raster in mm (P) | 17.80 mm |
|------------------|----------|

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff | Wemid | Farbe | grau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | | |

weitere technische Daten

| | | | |
|-----------------|------------|-------------------------------|------|
| Befestigungsart | geschraubt | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Montageart | geschraubt | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC000215 | ETIM 8.0 | EC000215 |
| ETIM 9.0 | EC000215 | ETIM 10.0 | EC000215 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-13-06 | ECLASS 12.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-13-06 | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 | | |

G-3L-FI+8LS-210/10 C


 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Zeichnung

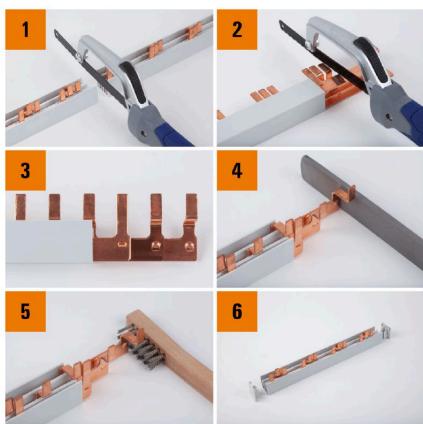

G-3L-FI+8LS-210/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Endkappen und Abdeckungen**

Endkappen und Abdeckungen sorgen auch nach dem Ablängen der Phasenschienen oder bei freistehenden Kontakten für die erforderlichen Kriechstrecken im System und garantieren die Fingersicherheit nach DIN EN 50274.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | END CAP G+S 3L/10 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2659000000 | Klemmenabdeckung, grau, Höhe: 20.2 mm, Breite: 8.2 mm, Tiefe: 14.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671520 | |
| VPE | 10 ST | |

Einspeiseklemmen

Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | FIT 25 GN | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2659050000 | Zusatzzanschluss (Klemmen), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | FIT 25 SN | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2659060000 | Zusatzzanschluss (Klemmen), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| VPE | 30 ST | |
| Art | FIT 50 GN | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2659070000 | Zusatzzanschluss (Klemmen), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| VPE | 3 ST | |
| Art | FIT 50 GN/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2659090000 | Zusatzzanschluss (Klemmen), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| VPE | 3 ST | |
| Art | FIT 50 SN | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2659080000 | Zusatzzanschluss (Klemmen), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| VPE | 3 ST | |

G-3L-FI+8LS-210/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | FIT 50 SN/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2659100000 | Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| VPE | 3 ST | |

Endkappen und Abdeckungen

Endkappen und Abdeckungen sorgen auch nach dem Ablängen der Phasenschienen oder bei freistehenden Kontakten für die erforderlichen Kriechstrecken im System und garantieren die Fingersicherheit nach DIN EN 50274.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | PROTECTION COVER G+S /5 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2659040000 | Klemmenabdeckung, gelb, Höhe: 18.3 mm, Breite: 8.1 mm, Tiefe: 18 |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | mm |
| VPE | 10 ST | |