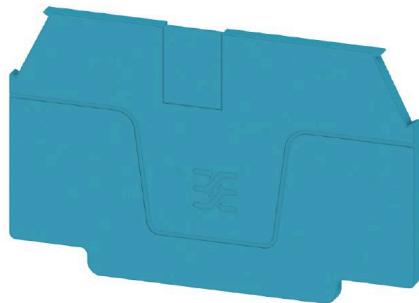


**WEP 2C 4 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |   |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 60 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja |
| Best.-Nr.   | <a href="#">2894220000</a>  |
| Art         | WEP 2C 4 BL   |
| GTIN (EAN)  | 4064675885207   |
| VPE         | 20 ST   |

**WEP 2C 4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 39 mm  | Tiefe (inch)  | 1.5354 inch |
| Höhe         | 60 mm  | Höhe (inch)   | 2.3622 inch |
| Breite       | 2 mm   | Breite (inch) | 0.0787 inch |
| Nettogewicht | 2.31 g |               |             |

**Temperaturen**

Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Werkstoffdaten**

Werkstoff Wemid Farbe blau  
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

**weitere technische Daten**

rastbar Ja

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

**MultiFit****MultiMark MultiFit**

Für Wettbewerberverbinder.

Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich.

Das spezielle Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, insbesondere bei langen Klemmblöcken.

Die der Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftfeld. Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
  - Endlosstreifen spart Montagezeit
  - Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
  - Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
  - Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit
  - Firm hold and durable printing
  - Continuous strips save installation time
  - Easy mounting thanks to an innovative composite material
  - Large label field for optimal legibility
  - High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
  - Easy mounting thanks to an innovative composite material
  - Large label field for optimal legibility
  - High flexibility thanks to manufacturer independence

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Art        | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | Ausfuehrung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2799270000</a> | Klemmenmarkierung, 10.6 x 5 mm, weiß |
| GTIN (EAN) | 4064675261032              |                                      |
| VPE        | 1 ST                       |                                      |