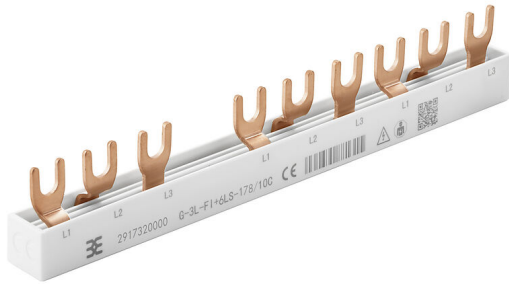


G-3L-FI+6LS-180/10 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

3-polige Phasenschienen mit Gabelkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schalt-schrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstrom-schutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Phasenschiene (Klemme), 63, Polzahl: 9, Isoliert: Ja
Best.-Nr.	2917320000
Art	G-3L-FI+6LS-180/10 C
GTIN (EAN)	4099986548909
VPE	5 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2025-06-01T00:00:00+02:00

G-3L-FI+6LS-180/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	15 mm	Tiefe (inch)	0.5906 inch
Höhe	28.8 mm	Höhe (inch)	1.1339 inch
Breite	180 mm	Breite (inch)	7.0866 inch
Nettogewicht	8 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Polzahl	9
---------	---

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	400 V	Nennstrom	63 A
--------------------	-------	-----------	------

Maße

Raster in mm (P)	17.80 mm
------------------	----------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid, Kupfer	Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		


weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Montageart	geschraubt
-----------------	------------	------------	------------



Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

Zeichnungen

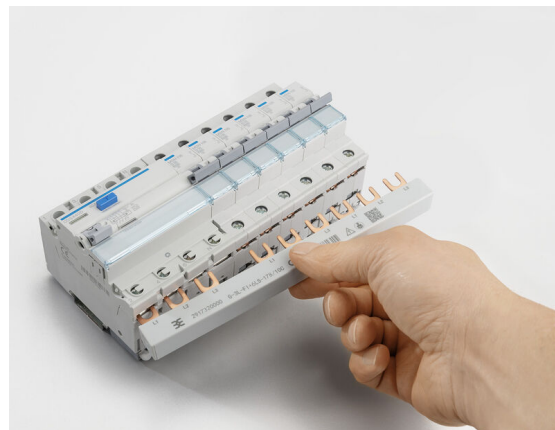

Zeichnung

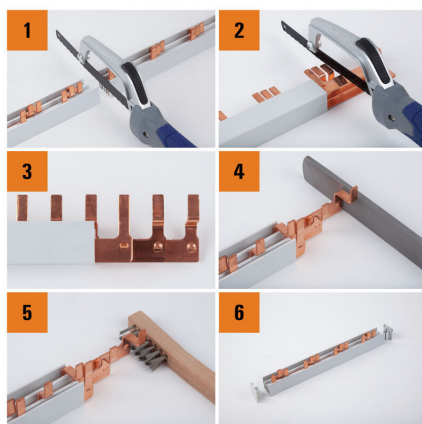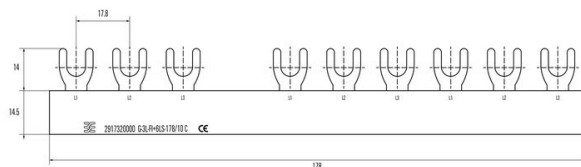

G-3L-FI+6LS-180/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Endkappen und Abdeckungen



Endkappen und Abdeckungen sorgen auch nach dem Ablängen der Phasenschiene oder bei freistehenden Kontakten für die erforderlichen Kriechstrecken im System und garantieren die Fingersicherheit nach DIN EN 50274.

Allgemeine Bestelldaten

Art	END CAP G+S 3L/10	Ausführung
Best.-Nr.	2659000000	Klemmenabdeckung, grau, Höhe: 20.2 mm, Breite: 8.2 mm, Tiefe:
GTIN (EAN)	4050118671520	14.5 mm
VPE	10 ST	

Einspeiseklemmen



Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art	FIT 25 GN	Ausführung
Best.-Nr.	2659050000	Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671483	
VPE	10 ST	
Art	FIT 25 SN	Ausführung
Best.-Nr.	2659060000	Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671476	
VPE	30 ST	
Art	FIT 50 GN	Ausführung
Best.-Nr.	2659070000	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671469	
VPE	3 ST	
Art	FIT 50 GN/F	Ausführung
Best.-Nr.	2659090000	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671445	
VPE	3 ST	
Art	FIT 50 SN	Ausführung
Best.-Nr.	2659080000	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671452	
VPE	3 ST	

G-3L-FI+6LS-180/10 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Zubehör**

Art	FIT 50 SN/F	Ausführung
Best.-Nr.	2659100000	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
VPE	3 ST	

Endkappen und Abdeckungen

Endkappen und Abdeckungen sorgen auch nach dem Ablängen der Phasenschiene oder bei freistehenden Kontakten für die erforderlichen Kriechstrecken im System und garantieren die Fingersicherheit nach DIN EN 50274.

Allgemeine Bestelldaten

Art	PROTECTION COVER G+S /5	Ausführung
Best.-Nr.	2659040000	Klemmenabdeckung, gelb, Höhe: 18,3 mm, Breite: 8,1 mm, Tiefe: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
VPE	10 ST	