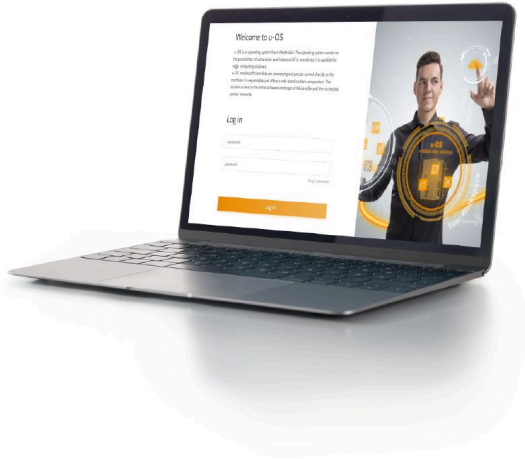


U-OS-CODESYS-STANDARD-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2924040000
Art	U-OS-CODESYS-STANDARD-S
VPE	1 ST

U-OS-CODESYS-STANDARD-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Systemvoraussetzungen

Systemanforderungen für die u-OS App CODESYS Runtime SL	Name der Software	CODESYS Development System
	Unterstützte Softwareversion	3.5.19.10 oder höher
	Lizenz erforderlich	Nein
Laufzeitversion auf dem zu lizenzierenden Gerät	Name der Software	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	Unterstützte Softwareversion	4.7.0 oder höher
	Lizenz erforderlich	Nein
Laufzeitversion auf dem zu lizenzierenden Gerät	Name der Software	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Unterstützte Softwareversion	4.9.0.0 oder höher
	Einzelgerät-Lizenz erforderlich	Ja

Lizenzinformationen

Optionale zusätzliche Feldbus-Instanzen, max.	Instanzen weiterer Feldbus-Protokolle	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Anzahl unterstützter Instanzen, max.	4
Anzahl der unterstützten Eingangs-/ Ausgangskanäle, max.	512	
Größe des erzeugten Binärcodes, max.	3 MB	
Lizenz der Visualisierungssoftware	Name der enthaltenen Visualisierungssoftware-Lizenz	CODESYS-VISU-S
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	128 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	2048 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	4096 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	8192 Datenpunkte
Lizenz der Kommunikationssoftware	Name der enthaltenen Kommunikationssoftware-Lizenz	CODESYS-Communication S
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	512 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Kommunikationssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-Communication M
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	4096 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Kommunikationssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-Communication XXL
Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	unbegrenzte Datenpunkte	
Wählbare Ethernet-basierte Feldbus-Instanzen	Instanzen Ethernet-basierter Feldbus-Protokolle	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter

U-OS-CODESYS-STANDARD-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Anzahl unterstützter Instanzen, max. 1

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 9.0	27-24-25-01
ECLASS 9.1	27-24-25-01	ECLASS 10.0	27-24-25-01
ECLASS 11.0	27-24-25-01	ECLASS 12.0	27-24-25-01
ECLASS 13.0	27-24-25-01	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		