


## U-OS-CODESYS-STANDARD-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild

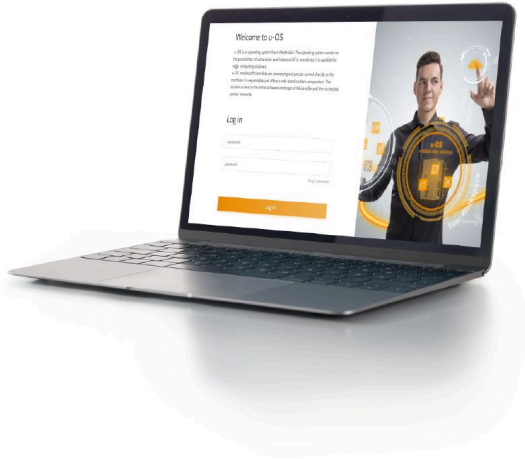

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2924050000
Art	<a href="#">U-OS-CODESYS-STANDARD-M</a>
VPE	1 ST

## U-OS-CODESYS-STANDARD-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0 g

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Systemvoraussetzungen

Systemanforderungen für die u-OS App CODESYS Runtime SL	Name der Software	CODESYS Development System
	Unterstützte Softwareversion	3.5.19.10 oder höher
	Lizenz erforderlich	Nein
Laufzeitversion auf dem zu lizenzierenden Gerät	Name der Software	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	Unterstützte Softwareversion	4.7.0 oder höher
	Lizenz erforderlich	Nein
Laufzeitversion auf dem zu lizenzierenden Gerät	Name der Software	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Unterstützte Softwareversion	4.9.0.0 oder höher
	Einzelgerät-Lizenz erforderlich	Ja

### Lizenzinformationen

Optionale zusätzliche Feldbus-Instanzen, max.	Instanzen weiterer Feldbus-Protokolle	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device	
	Anzahl unterstützter Instanzen, max.	8	
Anzahl der unterstützten Eingangs-/ Ausgangskanäle, max.	1024		
Größe des erzeugten Binärcodes, max.	5 MB		
Lizenz der Visualisierungssoftware	Name der enthaltenen Visualisierungssoftware-Lizenz	CODESYS-VISU-S	
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	128 Datenpunkte	
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-M	
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	2048 Datenpunkte	
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-L	
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	4096 Datenpunkte	
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-XL	
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	8192 Datenpunkte	
Lizenz der Kommunikationssoftware	Name der enthaltenen Kommunikationssoftware-Lizenz	CODESYS-Communication S	
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	512 Datenpunkte	
	Name der zusätzlich buchbaren Kommunikationssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-Communication M	
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	4096 Datenpunkte	
	Name der zusätzlich buchbaren Kommunikationssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-Communication XXL	
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	unbegrenzte Datenpunkte	
	Wählbare Ethernet-basierte Feldbus-Instanzen	Instanzen Ethernet-basierter Feldbus-Protokolle	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter

## U-OS-CODESYS-STANDARD-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

Anzahl unterstützter Instanzen, max. 1

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 9.0	27-24-25-01
ECLASS 9.1	27-24-25-01	ECLASS 10.0	27-24-25-01
ECLASS 11.0	27-24-25-01	ECLASS 12.0	27-24-25-01
ECLASS 13.0	27-24-25-01	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		