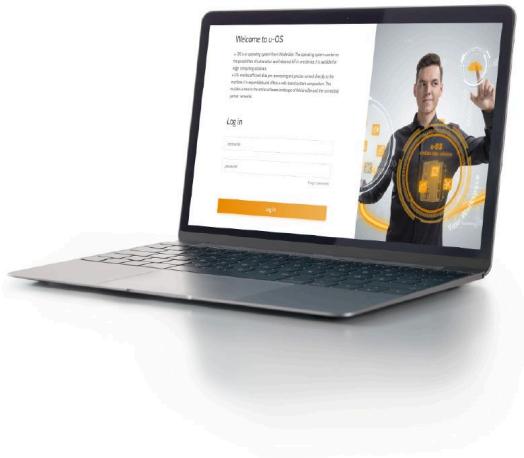


U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2924080000
Art	U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L
VPE	1 ST

U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0 g
--------------	-----

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Systemvoraussetzungen

Systemanforderungen für die u-OS App CODESYS Runtime SL	Name der Software	CODESYS Development System
	Unterstützte Softwareversion	3.5.19.10 oder höher
	Lizenz erforderlich	Nein
	Name der Software	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	Unterstützte Softwareversion	4.7.0 oder höher
	Lizenz erforderlich	Nein
Laufzeitversion auf dem zu lizenzierenden Gerät	Name der Software	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Unterstützte Softwareversion	4.9.0.0 oder höher
	Einzelgerät-Lizenz erforderlich	Ja

Lizenzinformationen

Optionale zusätzliche Feldbus-Instanzen, max.	Instanzen weiterer Feldbus-Protokolle	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Anzahl unterstützter Instanzen, max.	16
Anzahl der unterstützten Eingangs-/ Ausgangskanäle, max.	16384	
Größe des erzeugten Binärcodes, max.	18 MB	
Lizenz der Visualisierungssoftware	Name der enthaltenen Visualisierungssoftware- Lizenz	CODESYS-VISU-S
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	128 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	2048 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	4096 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	8192 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-XXL
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	unbegrenzte Datenpunkte
Lizenz der Kommunikationssoftware	Name der enthaltenen Kommunikationssoftware-Lizenz	CODESYS-Communication S
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	512 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Kommunikationssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-Communication M
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	4096 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Kommunikationssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-Communication XXL
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	unbegrenzte Datenpunkte
Wählbare Ethernet-basierte Feldbus-Instanzen	Instanzen Ethernet-basierter Feldbus-Protokolle	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter

U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

Anzahl unterstützter Instanzen, max.	8
--------------------------------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		