

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Etikettenrollen |
| Best.-Nr. | 2931840000 |
| Art | THM MULTIMARK PLUS R |
| GTIN (EAN) | 4099986669857 |
| VPE | 1 ST |

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|--------------|
| Tiefe | 288 mm | Tiefe (inch) | 11.3386 inch |
| Höhe | 460 mm | Höhe (inch) | 18.1102 inch |
| Breite | 252 mm | Breite (inch) | 9.9212 inch |
| Nettogewicht | 10000 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

Beschriftungssysteme

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|--|
| Markierertyp | MultiMark, Etikettenrollen | Aufdruckverfahren | Thermotransfer |
| Schnittstelle | USB 2.0, Ethernet | Software | M-Print® PRO |
| Versorgungsspannung | 100...240 V AC | Betriebssystem | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Druckgeschwindigkeit | max. 150 mm/s | Druckauflösung, max. | 300 DPI |
| Lieferumfang | Netzkabel, USB-Kabel, UK-Stecker, US-Stecker, Druckertreiber, Farbband RIBBON MM-TB 25/360 SW, Farbband RIBBON MM 110/360 SW, Druckwalze, Andruckrolle, W-LAN Stick | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000610 | ETIM 9.0 | EC000610 |
| ETIM 10.0 | EC000610 | ECLASS 14.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 15.0 | 24-32-11-90 | | |

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

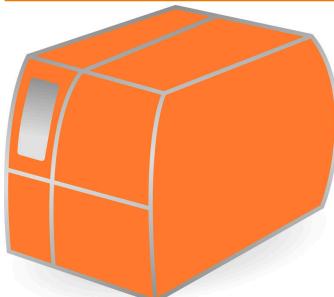
www.weidmueller.com

Farbbänder

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Art | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2005090000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | RIBBON MM 110/360 SW | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | RIBBON MM 76/360 SW | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | RIBBON MM 110/300 WS | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2918800000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4099986574878 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | RIBBON MM 84/300 WS | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2005040000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390025 | |
| VPE | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Art | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| VPE | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS R**Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Art | MULTIMARK R-FIX | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2931850000 | |
| GTIN (EAN) | 4099986669888 | |
| VPE | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**M-Print® PRO**

Druck- und Bestellsoftware für Markierer und Etiketten
M-Print® PRO ist eine professionelle Software zur
Bedruckung und Bestellung von Weidmüller Etiketten
und Markierern unter Windows®. Mit dieser Software
können Sie Ihren Prozess zur Kennzeichnung elektrischer
Betriebsmittel optimieren. Sie gestalten, beschriften und
bestellen Ihr Beschriftungsmaterial mühelos, professionell
und schnell: mit Texten, Rahmen, Linien, Grafiken,
Barcodes, Seriennummern und Fotos.

- Integrierter Produktkatalog für alle Etiketten und
Markierer, inkl. Bilder, Link zur Web-Seite und zum
Produktdatenblatt
- Gestaltung der Markierer und Etiketten in beliebig
vielen Ebenen
- Individuelle Formatierung einzelner Zeichen eines
Textes (RTF)
- Kopieren und Einfügen von Text und dessen
Formatierung
- In 20 Sprachen verfügbar mit Unterstützung von
UNICODE
- Dateneingabe sowohl im Etikett als auch im
Tabellenblatt oder direkt in Microsoft Excel
- Erstellung von Skalen; Numerische und
Alphanumerische Zähler und Sequenzen
- Umfangreiche Bildformate (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico,
*.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Grafik-Bibliothek mit Symbolen aus der Elektrotechnik
- Zuordnungsmöglichkeit der Produkte zum
gewünschten Drucker, z. B. ESG 9/20 auf PrintJet;
MultiMark auf Thermotransfer Drucker
- Online-Update-Service über das Internet
- Schnittstelle zu Weidmueller Configurator (WMC)r
- Import-Assistent für viele Dateiformate (*.txt, *.csv, *.xml
etc.) zum Erstellen eigener Importscripts
- Übernahme der Daten aus CAE-Systemen
- Permanente Druckvorschau: Bereits bei der Gestaltung
sehen, wie der Ausdruck aussieht, WYSIWYG-Editing
- Unterstützte Ausgabegeräte: Unterstützte
Ausgabegeräte: Alle Weidmüller Drucker (z.B. PrintJet
CONNECT, THM MultiMark, etc.) sowie Standard-
Drucker mit Microsoft Windows®-Treiber
- Optimale und schnelle Justierung der Ausgabegeräte
- Gestaltung der Markierer und Etiketten in
verschiedenen Ebenen

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | M-PRINT PRO | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1905490000 | Software für Markierungen, Software, Windows 10, Windows 11, |
| GTIN (EAN) | 4032248526291 | Drucker-Software |
| VPE | 1 ST | |