

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Etikettenrollen
Best.-Nr.	2931840000
Art	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
VPE	1 ST

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	288 mm	Tiefe (inch)	11.3386 inch
Höhe	460 mm	Höhe (inch)	18.1102 inch
Breite	252 mm	Breite (inch)	9.9212 inch
Nettogewicht	10000 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Beschriftungssysteme

Markierertyp	MultiMark, Etikettenrollen	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Schnittstelle	USB 2.0, Ethernet	Software	M-Print® PRO
Versorgungsspannung	100...240 V AC	Betriebssystem	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Druckgeschwindigkeit	max. 150 mm/s	Druckauflösung, max.	300 DPI
Lieferumfang	Netzkabel, USB-Kabel, UK-Stecker, US-Stecker, Druckertreiber, Farbband RIBBON MM-TB 25/360 SW, Farbband RIBBON MM 110/360 SW, Druckwalze, Andruckrolle, W-LAN Stick		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder




Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 ST	
Art	RIBBON MM 110/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
VPE	1 ST	
Art	RIBBON MM 76/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
VPE	1 ST	
Art	RIBBON MM 110/300 WS	Ausführung
Best.-Nr.	2918800000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4099986574878	
VPE	1 ST	
Art	RIBBON MM 84/300 WS	Ausführung
Best.-Nr.	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
VPE	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

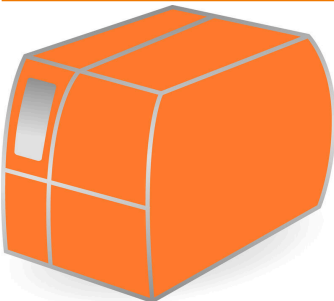

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Ausführung
Best.-Nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
VPE	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS R

Allgemeine Bestelldaten

Art	MULTIMARK R-FIX	Ausführung
Best.-Nr.	2931850000	
GTIN (EAN)	4099986669888	
VPE	1 ST	

M-Print® PRO



Druck- und Bestellsoftware für Markierer und Etiketten
 M-Print® PRO ist eine professionelle Software zur Bedruckung und Bestellung von Weidmüller Etiketten und Markierern unter Windows®. Mit dieser Software können Sie Ihren Prozess zur Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel optimieren. Sie gestalten, beschriften und bestellen Ihr Beschriftungsmaterial mühelos, professionell und schnell: mit Texten, Rahmen, Linien, Grafiken, Barcodes, Seriennummern und Fotos.

- Integrierter Produktkatalog für alle Etiketten und Markierer, inkl. Bilder, Link zur Web-Seite und zum Produktdatenblatt
- Gestaltung der Markierer und Etiketten in beliebig vielen Ebenen
- Individuelle Formatierung einzelner Zeichen eines Textes (RTF)
- Kopieren und Einfügen von Text und dessen Formatierung
- In 20 Sprachen verfügbar mit Unterstützung von UNICODE
- Dateneingabe sowohl im Etikett als auch im Tabellenblatt oder direkt in Microsoft Excel
- Erstellung von Skalen; Numerische und Alphanumerische Zähler und Sequenzen
- Umfangreiche Bildformate (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Grafik-Bibliothek mit Symbolen aus der Elektrotechnik
- Zuordnungsmöglichkeit der Produkte zum gewünschten Drucker, z. B. ESG 9/20 auf PrintJet; MultiMark auf Thermotransfer Drucker
- Online-Update-Service über das Internet
- Schnittstelle zu Weidmueller Configurator (WMC)r
- Import-Assistent für viele Dateiformate (*.txt, *.csv, *.xml etc.) zum Erstellen eigener Importskripte
- Übernahme der Daten aus CAE-Systemen
- Permanente Druckvorschau: Bereits bei der Gestaltung sehen, wie der Ausdruck aussieht, WYSIWYG-Editing
- Unterstützte Ausgabegeräte: Unterstützte Ausgabegeräte: Alle Weidmüller Drucker (z.B. PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) sowie Standard-Drucker mit Microsoft Windows®-Treiber
- Optimale und schnelle Justierung der Ausgabegeräte
- Gestaltung der Markierer und Etiketten in verschiedenen Ebenen

Allgemeine Bestelldaten

Art	M-PRINT PRO	Ausführung
Best.-Nr.	1905490000	Software für Markierungen, Software, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Drucker-Software
VPE	1 ST	