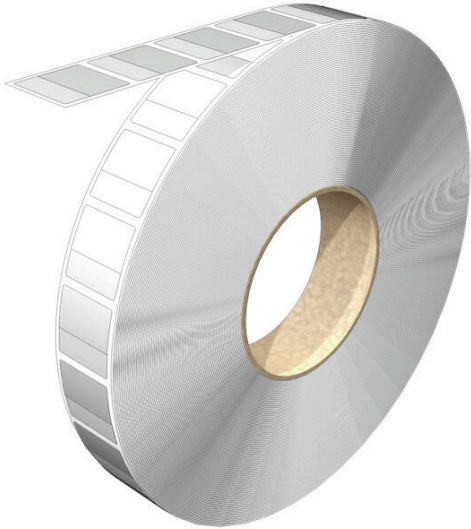


THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Leiter- und Kabelmarkierer, 25.4 x 25.4 mm, weiß |
| Best.-Nr. | 2932090000 |
| Art | THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS |
| GTIN (EAN) | 4099986670815 |
| VPE | 5800 ST |

THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 0.07 mm | Tiefe (inch) | 0.0028 inch |
| Höhe | 25.4 mm | Höhe (inch) | 1 inch |
| Breite | 25.4 mm | Breite (inch) | 1 inch |
| Nettogewicht | 0.15 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| Art des Aufdrucks | Neutral | Breite | 25.4 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | Farbe | weiß |
| Halogene | Ja | Werkstoff | Vinylfilm |
| Aufgedruckte Zeichen | ohne | Anzahl je Rolle | 4000 |

Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| Halogene | Ja | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 19 mm ² |
| Leiteraußendurchmesser, max. | 5 mm | Leiteraußendurchmesser, min. | 3 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 19 mm ² | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Art | RIBBON MM 76/360 SW | Ausführung | |
| Best.-Nr. | 2005080000 | Farbband | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| VPE | 1 ST | | |