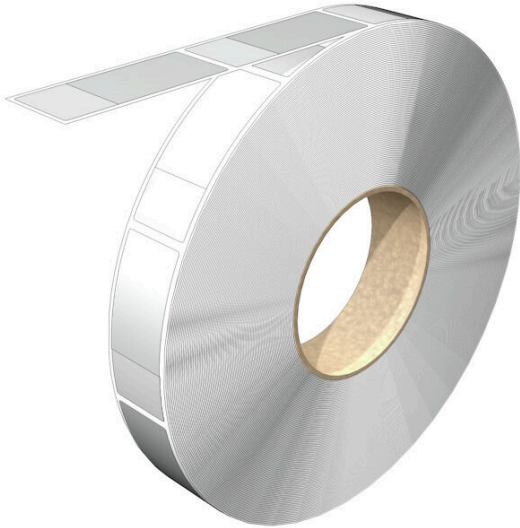


THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Leiter- und Kabelmarkierer, 25.4 x 63.5 mm, weiß
Best.-Nr.	2932120000
Art	THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS
GTIN (EAN)	4099986670846
VPE	2450 ST

THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.03 mm	Tiefe (inch)	0.0012 inch
Höhe	25.4 mm	Höhe (inch)	1 inch
Breite	63.5 mm	Breite (inch)	2.5 inch
Nettogewicht	0.35 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	63.5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Ja	Werkstoff	Vinylfilm
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Anzahl je Rolle	2450

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	113 mm ²
Leiteraußendurchmesser, max.	12 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	8 mm
Leiteranschlussquerschnitt	113 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON MM 76/360 SW	Ausführung	
Best.-Nr.	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
VPE	1 ST		