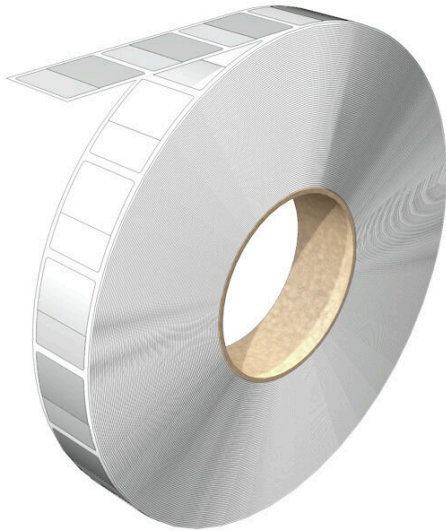


**THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Leiter- und Kabelmarkierer, 25.4 x 31.8 mm, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">2932130000</a>
Art	THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS
GTIN (EAN)	4099986670853
VPE	4750 ST

## THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.07 mm	Tiefe (inch)	0.0028 inch
Höhe	25.4 mm	Höhe (inch)	1 inch
Breite	31.8 mm	Breite (inch)	1.252 inch
Nettogewicht	0.18 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	31.8 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Ja	Werkstoff	Vinylfilm
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Anzahl je Rolle	2250

### Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	153 mm <sup>2</sup>
Leiteraußendurchmesser, max.	14 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	6 mm
Leiteranschlussquerschnitt	153 mm <sup>2</sup>		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	RIBBON MM 76/360 SW	Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
VPE	1 ST		