



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



UV- Strahlung führt zur starker Belastung und Alterung von Kunststoffen im Außenreinsatz.

Unsere neuen THM-PV-Etiketten trotzen diesen Einflüssen und erweisen sich im Outdooreinsatz als äußerst beständig.

Schnell aus der Tasche gezogen sind unsere TAB-PACKS-PV; die vorbedruckten Warnschilder gehören zur Grundausstattung eines professionellen Photovoltaikbauers.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Bewitterungsbeständigkeit geprüft nach ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 Tabelle 3, Verfahren A, Zyklus1 bei 5000 Stunden
- Individuell beschriftet mit der M-Print® PRO
- Einfach und schnell bedruckt mit dem THM MultiMark

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	TM-I, Einlegemarkierer, 60 x , weiß
BestNr.	<u>2969060000</u>
Art	THM PV EL 60 WS 30M
GTIN (EAN)	4099986783720
VPE	1 ST

1

Katalogstand / Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
T. (	0.1	T. ( ( ) 1)	0.0000: 1	
Tiefe	0.1 mm	Tiefe (inch)	0.0039 inch	
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2.3622 inch	
Länge	30000 mm	Länge (inch)	1181.1 inch	
Nettogewicht	100 g			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben				
Kleber	Polyacrylatkleber	Ausführung	selbstklebend	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	-50 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	110 °C	Farbe	weiß	
Halogene	Ja	Länge	30000 mm	
Werkstoff	Vinylfilm	Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Zulassung nach UL 969	Ja			
Leiter- und Kabelmarkierer				
Halogene	Ja			
Gerätemarkierer	Ju			
Geratemarkierer				
Halogene	Ja			
Klassifikationen				
ETIM 0.0	50004000	ET114.7.0	F0004053	
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
FCLASS 15.0	27-28-11-04			

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen

27-28-11-04






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

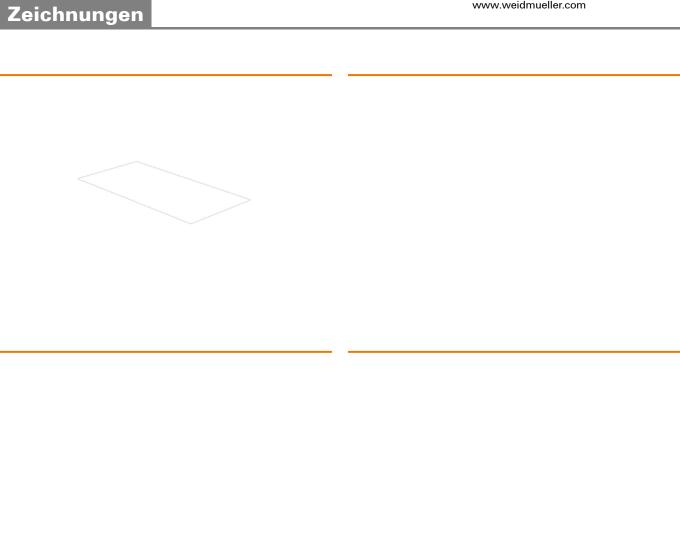



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 84/300 WS Best.-Nr. 2005040000

GTIN (EAN) 4050118390025

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon

### **THM MULTIMARK**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

# Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK ROLLER 115

Best.-Nr. <u>1357420000</u> GTIN (EAN) 4050118160314

VPF 1 ST

Ausfuehrung

# **THM MULTIMARK PLUS**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

## Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 31.10.2025 12:30:25 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4