

**FMC 5.2/1.5 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Montagefuß für Tragschiene, silber, Stahl
Best.-Nr.	<a href="#">2999810000</a>
Art	FMC 5.2/1.5 BR
GTIN (EAN)	4099986900493
VPE	50 ST

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	2.19 g
--------------	--------

**Umweltanforderungen**


RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Tragschiene**



Einbauhinweis	genietet	Werkstoff	Stahl
---------------	----------	-----------	-------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

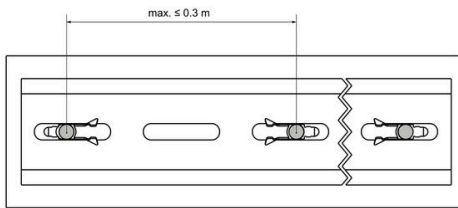

FMC 5.2/1.0 BR  
FMC 5.2/1.5 BR

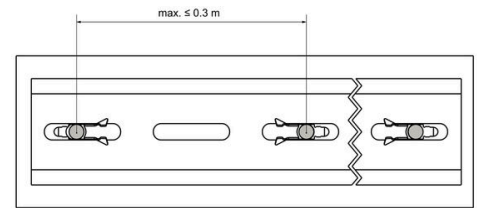 

FMC 5.2/1.0 BR  
FMC 5.2/1.5 BR



**Stahl**

Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1805980000</a>	Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 2000 mm,
GTIN (EAN)	4032248274536	Höhe: 35 mm, Tiefe: 15 mm
VPE	20 M	