

**CXX LD 42G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	CUBESERIES, LED-Modul mit Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 24...60 V DC, Steckanschluss
Best.-Nr.	<a href="#">3053340000</a>
Art	CXX LD 42G
GTIN (EAN)	4099987023139
VPE	20 ST

**CXX LD 42G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	25.7 mm	Tiefe (inch)	1.0118 inch
Höhe	9.2 mm	Höhe (inch)	0.3622 inch
Breite	12.8 mm	Breite (inch)	0.5039 inch
Nettogewicht	2 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Umgebungstemperatur	-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur			

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Steuerseite**

Nennsteuerspannung	24...60 V DC	Nennstrom DC	4,9 mA
Statusanzeige	LED grün	Schutzschaltung	Freilaufdiode

**Allgemeine Daten**

Farbe	schwarz		
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94	Komponente	Gehäuse	
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	

**Anschlussdaten**

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss
------------------------	----------------

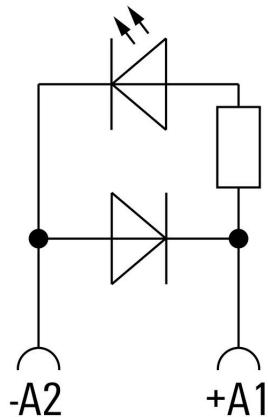
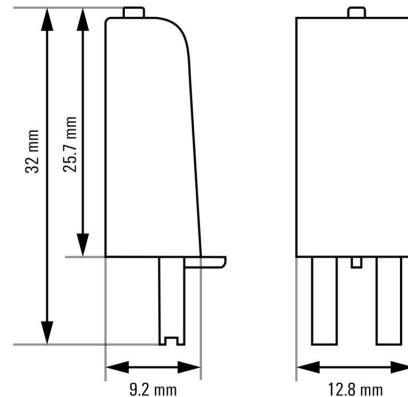
**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**CXX LD 42G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Anschlussbild****Maßbild**

**Sonstiges****Type code CUBESERIES LED / protective module versions**