



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	CUBESERIES, LED-Modul mit Freilaufdiode, Nenn- steuerspannung: 110230 V DC, Steckanschluss
BestNr.	3053360000
Art	CXX LD 43G
GTIN (EAN)	4099987023153
VPE	20 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewichte				
Tiefe	25.7 mm	Tiefe (inch)	1.0118 inch	
Höhe	9.2 mm	Höhe (inch)	0.3622 inch	
Breite	12.8 mm	Breite (inch)	0.5039 inch	
Nettogewicht	2 g			
Temperaturen				
Lagertemperatur	-40 °C85 °C	Umgebungstemperatur	-40 °C70 °C	
Betriebstemperatur				
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Steuerseite				
Nennsteuerspannung	110230 V DC	Nennstrom DC	4 mA	
Statusanzeige	LED grün	Schutzschaltung	Freilaufdiode	
Allgemeine Daten				
Farbe	0.000.000			
Komponente mit Brennbarkeitsklasse	schwarz Komponente Gehäuse			
nach UL94	Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2			
Anschlussdaten	Dieimbarkeitsklasse Hac	V-2		
Anstmussuaten				
Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss		,	
Klassifikationen			,	
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586	
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10	
		-		
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-37-16-92	
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-37-16-92 27-37-16-92	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-37-16-92 27-37-16-92	
LULMOO 14.U	Z1-31-10-8Z	ECLASS 19.0	27-37-10-82	

Katalogstand / Zeichnungen




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anschlussbild

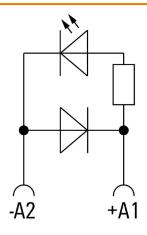

Maßbild

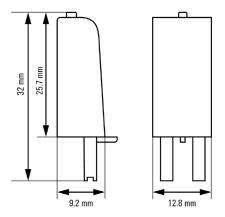





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Sonstiges

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

