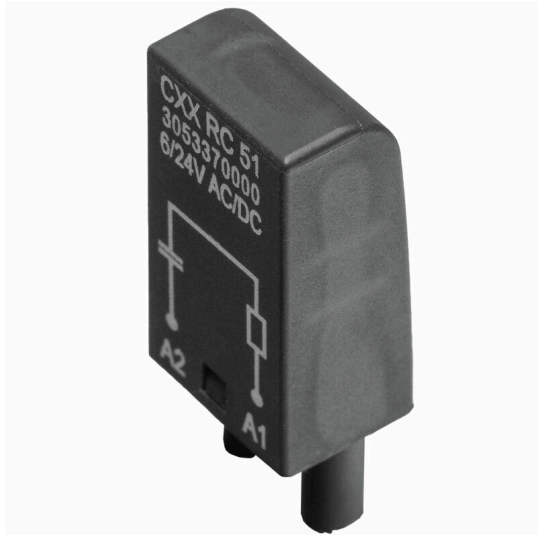


**CXX RC 51****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	CUBESERIES, RC-Glied, Nennsteuerspannung: 6... 24 V UC, Steckanschluss
Best.-Nr.	<a href="#">3053370000</a>
Art	CXX RC 51
GTIN (EAN)	4099987023160
VPE	20 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	23 mm	Tiefe (inch)	0.9055 inch
Höhe	9.2 mm	Höhe (inch)	0.3622 inch
Breite	12.8 mm	Breite (inch)	0.5039 inch
Nettogewicht	2 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Umgebungstemperatur	-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur			

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Steuerseite

Nennsteuerspannung	6...24 V UC	Nennstrom AC	1.5 mA
Statusanzeige	Nein	Schutzschaltung	RC-Glied

#### Allgemeine Daten

Farbe	schwarz		
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94	Komponente	Gehäuse	
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	

#### Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss
------------------------	----------------

#### Klassifikationen


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**Zeichnungen**

**Anschlussbild**



**Maßbild**

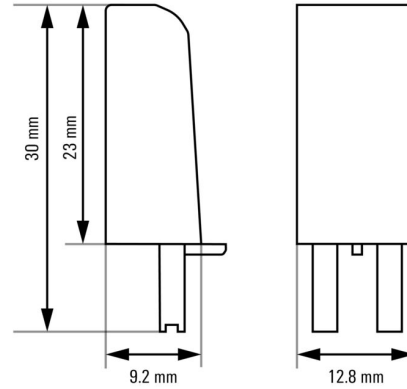

Sonstiges

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

