



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	CUBESERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung:	
	624 V UC, Steckanschluss	
BestNr.	<u>3053410000</u>	
Art	CXX L 61R	
GTIN (EAN)	4099987023191	
VPE	20 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
Bollo				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewichte				
-	05.7	7. (())	1.0140	
Tiefe	25.7 mm	Tiefe (inch)	1.0118 inch	
Höhe B	9.2 mm	Höhe (inch)	0.3622 inch	
Breite	12.8 mm	Breite (inch)	0.5039 inch	
Nettogewicht	2 g			
Temperaturen	_			
Lagertemperatur	-40 °C85 °C	Umgebungstemperatur	-40 °C70 °C	
Betriebstemperatur	10 000 0	<u>emgesangetemperatur</u>	10 070 0	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Steuerseite				
Nennsteuerspannung	624 V UC	Nennstrom AC	6.6 mA	
Nennstrom DC	6.6 mA	Statusanzeige	LED Rot	
Allgemeine Daten				
Farbe	schwarz			
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94	Komponente Gehäuse			
	Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2			
Anschlussdaten	_			
Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586	
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586	
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10	
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92	
			27-37-16-92	
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-10-92	

Katalogstand / Zeichnungen




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anschlussbild

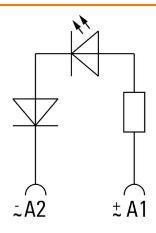

Maßbild

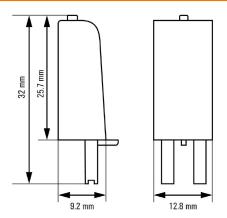





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Sonstiges

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

