

CXX L 61G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	CUBESERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 6...24 V UC, Steckanschluss
Best.-Nr.	3053420000
Art	CXX L 61G
GTIN (EAN)	4099987023207
VPE	20 ST

CXX L 61G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25.7 mm	Tiefe (inch)	1.0118 inch
Höhe	9.2 mm	Höhe (inch)	0.3622 inch
Breite	12.8 mm	Breite (inch)	0.5039 inch
Nettogewicht	2 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Umgebungstemperatur	-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur			

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Steuerseite

Nennsteuerspannung	6...24 V UC	Nennstrom AC	6.4 mA
Nennstrom DC	6.4 mA	Statusanzeige	LED grün

Allgemeine Daten

Farbe	schwarz	
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94	Komponente Brennbarkeitsklasse nach UL94	Gehäuse V-2

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss
------------------------	----------------

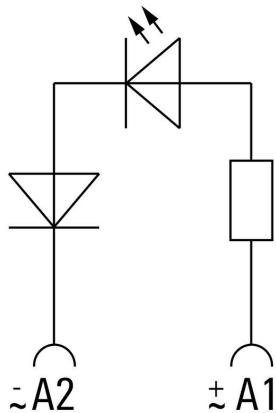
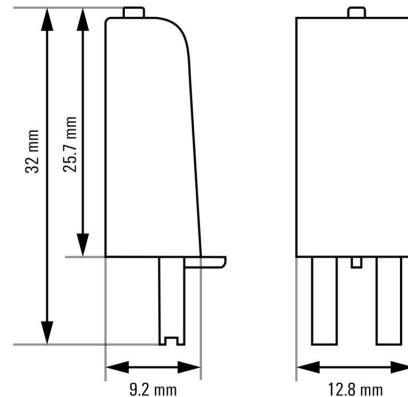
Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

CXX L 61G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Anschlussbild****Maßbild**

Sonstiges**Type code CUBESERIES LED / protective module versions**