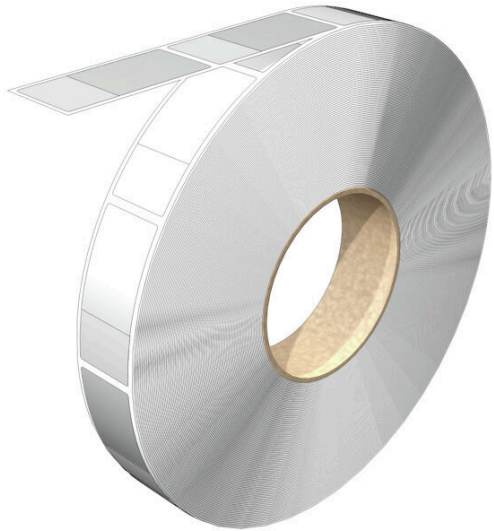


**THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	3062890000
Art	<a href="#">THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS</a>
GTIN (EAN)	4099987049283
VPE	2750 ST

## THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.07 mm	Tiefe (inch)	0.0028 inch
Höhe	25.4 mm	Höhe (inch)	1 inch
Breite	57.2 mm	Breite (inch)	2.252 inch
Nettogewicht	0.32 g		

### Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	57.2 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Ja	Werkstoff	Vinylfilm
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Schriftfeldgröße	19.1 x 25.4 mm
Anzahl je Rolle	2750		

### Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja
----------	----

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		