

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 3101680000 |
| Art | WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X |
| GTIN (EAN) | 4099987143134 |
| VPE | 1 ST |

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|--------------|-------------|
| Tiefe | 10 mm | Tiefe (inch) | 0.3937 inch |
| Höhe | 10 mm | Höhe (inch) | 0.3937 inch |
| Länge | 1000 mm | Länge (inch) | 39.37 inch |
| Nettogewicht | 331 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 50°C |
|--------------------|------------|

Umweltanforderungen

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412 |

Allgemeine Technische Daten

| | | | |
|---------------------|------------|---|--------------|
| Form des LED Moduls | Rechteckig | Lebensdauer | 60.000 h |
| Schutzart | IP67 | Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012) | Not required |

Anschlussdaten

| | |
|------------------|------|
| Anschlussgewinde | ohne |
|------------------|------|

Elektrische Daten

| | | | |
|--------------|----------|----------|-------|
| Nennspannung | ≤ 5 V DC | Leistung | 4.5 W |
| Dimmbar | Ja | | |

Technische Daten Kabel

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------|---------|
| Kabel Material | PUR | Mantelfarbe | schwarz |
| Gehäusebasismaterial | Aluminium | Kabellänge | 5 m |

Werkstoffdaten


| | | | |
|----------------------|-----------|--------------|--------|
| Gehäusebasismaterial | Aluminium | Vergussmasse | PUR V0 |
|----------------------|-----------|--------------|--------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000996 | ETIM 9.0 | EC000996 |
| ETIM 10.0 | EC000996 | ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 | | |

Zeichnungen

Zeichnung

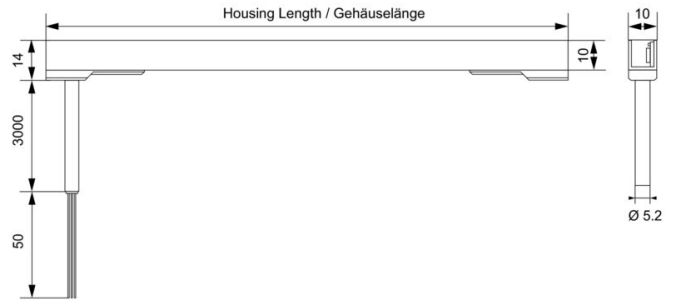

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

M8 / M12 Befestigungsclip



Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Art | SAI-M12-CLIP | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1362750000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118164879 | |
| VPE | 10 ST | |