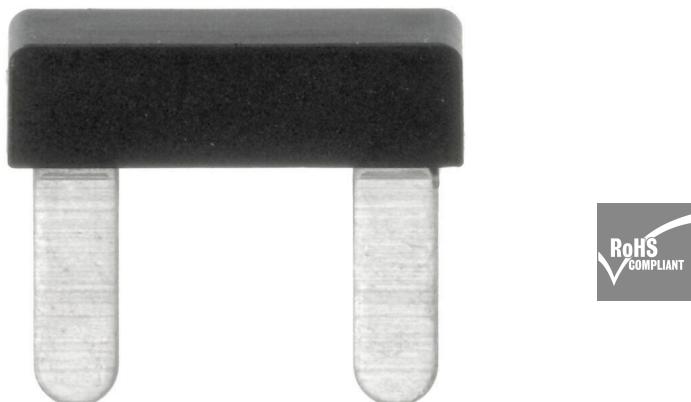


QB 2 MK6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unserer standard Trennern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 13.00, Isoliert: Ja, Breite: 18.5 mm
Best.-Nr.	3834100000
Art	QB 2 MK6
GTIN (EAN)	4008190542573
VPE	20 ST

QB 2 MK6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	3 mm	Tiefe (inch)	0.1181 inch
Höhe	16.02 mm	Höhe (inch)	0.6307 inch
Breite	18.5 mm	Breite (inch)	0.7283 inch
Nettogewicht	1.18 g		

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Polzahl 2

Bemessungsdaten

Nennstrom 41 A

Maße

Raster in mm (P) 13.00 mm

Systemkennwerte

Ausführung Querverbinder

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 6.6 Farbe schwarz

weitere technische Daten

Befestigungsart gesteckt explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Montageart gesteckt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		