

**RIM 3 6/24VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Steckbare Schutzmodule für die D-SERIES Relaissockel  
mit optionalen Schutzfunktionen.

- Mit grüner LED

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	D-SERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 6... 24 V UC, Steckanschluss
Best.-Nr.	<a href="#">7940018457</a>
Art	RIM 3 6/24VUC
GTIN (EAN)	4032248878192
VPE	10 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cURus)	E312083

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	32 mm	Tiefe (inch)	1.2598 inch
Höhe	8.6 mm	Höhe (inch)	0.3386 inch
Breite	12.4 mm	Breite (inch)	0.4882 inch
Nettogewicht	0.95 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
-----------------	--------------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus)	E312083
------------------------	---------

### Steuerseite

Nennsteuerspannung	6...24 V UC	Statusanzeige	LED grün
--------------------	-------------	---------------	----------

### Allgemeine Daten

Farbe	schwarz		
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94	Komponente	Gehäuse	
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	

### Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (CSA)	80107692	Zertifikat-Nr. (cURus)	E312083
----------------------	----------	------------------------	---------

### Anschlussdaten


Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss
------------------------	----------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**Zeichnungen**

**Schaltbild**

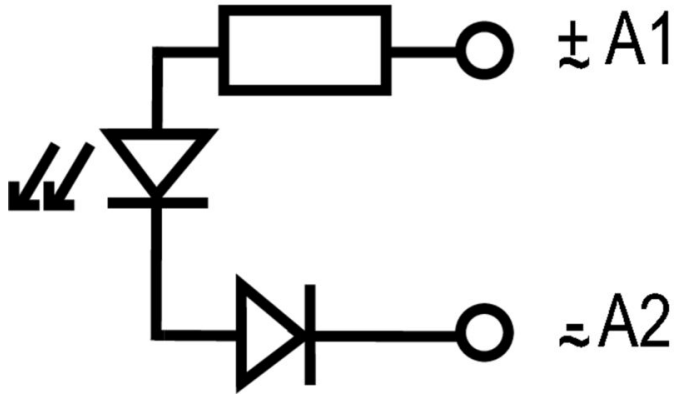

**Maßbild**

