

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Gehäuse mit Gewindebohrung, 75 x 80 x 56,5, glasfaser-verstärktes Polyester, Bohrungen Seite A: 2 x M16x1,5, Bohrungen Seite B: 2 x M16x1,5
Best.-Nr.	8000004160
Art	KLIPPON POK1 2M16AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986231
VPE	1 ST

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	56.5 mm	Tiefe (inch)	2.2244 inch
Höhe	75 mm	Höhe (inch)	2.9527 inch
Breite	80 mm	Breite (inch)	3.1496 inch
Nettogewicht	265 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Werkstoffdaten

Oberfläche	unbehandelt, glänzend	Werkstoff	glasfaser-verstärktes Polyester
------------	-----------------------	-----------	---------------------------------

Allgemeine Daten

Farbe	silbergrau	Schutzart	IP66, IP67
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7001		

Montageeigenschaften

Anreihbar Nein

Gehäuse

Werkstoff	glasfaser-verstärktes Polyester	passend für Tragschiene bestückt	KL SET 6A4 S
Bohrungen Seite C	keine	Bohrungen Seite D	keine
Bohrungen Seite A	2 x M16x1.5	passend für Tragschiene unbestückt	TS15 68 KLIPPON POK1 CSS
Bohrungen Seite B	2 x M16x1.5		

Standard-Merkmale

Referenzprodukt [KLIPPON POK 080806](#)



Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

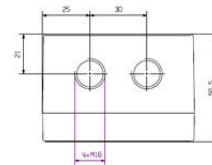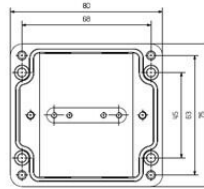

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Kunststoff - Verschlusschrauben Ex e/i 7 Joule

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Art	VP M16 EX SI 7J	Ausführung
Best.-Nr.	2066720000	VPK EX 7J (Ex-Verschlusschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen,
GTIN (EAN)	4050118415438	geschlossen, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),
VPE	100 ST	Polyamid 6