


## FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

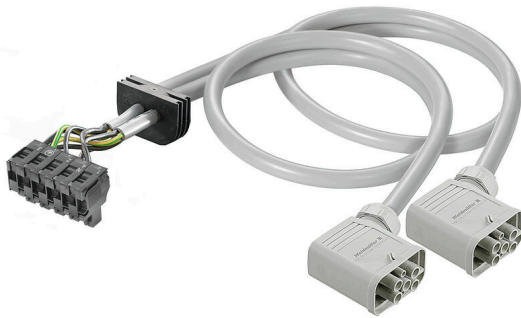

Nutzen Sie für den schnellen und komfortablen Anschluss von dezentralen Motorsteuergeräten die konfektionierten Anschlussleitungen FieldPower® mit HQ-Steckverbindern nach IEC 23570 (DESINA).

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FieldPower®, Leitung, Kunststoffgehäuse, Anzahl der Adern: 4, Öflex Classic 110 4G2,5 oder vergleichbar, PVC, Querschnitt: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m, 5 m
Best.-Nr.	<a href="#">8000005230</a>
Art	FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+5
GTIN (EAN)	4032248997572
VPE	1 ST

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	1326 g
--------------	--------

**Temperaturen**

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
-----------------	--------------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3
------	--------------------------------------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**Zeichnungen**

