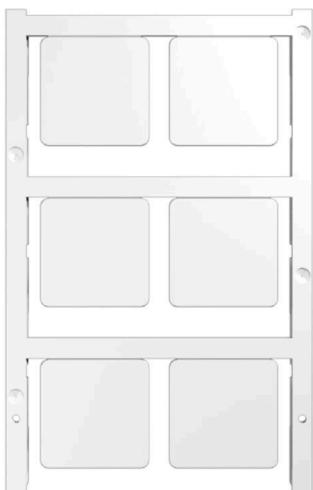


FP ENC SM 27/27 K W017**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Umfangreiches Zubehör für die FieldPower® Boxen.
Leitungsdichtungen, Tragschienen, Verriegelungselemente und vieles mehr.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Gerätemarkierer, Polyamid
Best.-Nr.	8000042927
Art	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
VPE	2 ST

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	27 mm
Nettogewicht	2.48 g

Breite (inch)	1.063 inch
---------------	------------

Temperaturen

Lagertemperatur	
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C

Betriebstemperatur	
--------------------	--

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Global

Farbe	weiß
Art	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157

Produktart	Gerätemarkierer
Best.-Nr.	8000042927
Beschreibender Text	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

Allgemeine Angaben

Kleber	Klebeband doppelseitig
Aufdruckverfahren	MC-Laser
Breite	27 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyamid
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Gerätemarkierer

Art des Aufdrucks	Symbol
Ausführung	selbstklebend
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Halogene	Nein
Aufdruck-Farbe	schwarz, gelb
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Allgemeine Angaben

Werkstoff	Polyamid
Silikone	Nein
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Aufdruck-Farbe	schwarz, gelb
Aufdruckverfahren	MC-Laser
Ausführung	selbstklebend

Halogene	Nein
Farbe	weiß
Kleber	Klebeband doppelseitig
Anzahl Markierer pro Verbund	1
Art des Aufdrucks	Symbol

Allgemeine Angaben

Silikone	Nein
Werkstoff	Polyamid

Halogene	Nein
Farbe	weiß

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Zeichnungen

www.weidmueller.com



FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Ergänzende Produkte**

SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
 - Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
 - Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
 - Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
 - Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique
- Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	ETO SM 27/27	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1805840000	SwitchMark, Schutzkappe, 27 x 27 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248273577	
VPE	10 ST	