


**FP ENC SM 27/27 K W017**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

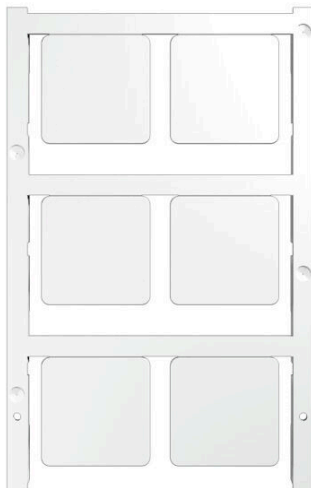

Umfangreiches Zubehör für die FieldPower® Boxen.  
Leitungsdichtungen, Tragschienen, Verriegelungselemente und vieles mehr.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Gerätemarkierer, Polyamid
Best.-Nr.	<a href="#">8000042927</a>
Art	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
VPE	2 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch
Nettogewicht	2.48 g		

Temperaturen

Lagertemperatur		Betriebstemperatur	
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%		

Global

Farbe	weiß	Produktart	Gerätemarkierer
Art	FP ENC SM 27/27 K W017	Best.-Nr.	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	Beschreibender Text	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

Allgemeine Angaben

Kleber	Klebeband doppelseitig	Art des Aufdrucks	Symbol
Aufdruckverfahren	MC-Laser	Ausführung	selbstklebend
Breite	27 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyamid	Aufdruck-Farbe	schwarz, gelb
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Gerätemarkierer	Einsatztemperaturbereich	-40... 100 °C

Gerätemarkierer

Halogene	Nein		
----------	------	--	--

Allgemeine Angaben

Werkstoff	Polyamid	Halogene	Nein
Silikone	Nein	Farbe	weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Kleber	Klebeband doppelseitig
Aufdruck-Farbe	schwarz, gelb	Anzahl Markierer pro Verbund	1
Aufdruckverfahren	MC-Laser	Art des Aufdrucks	Symbol
Ausführung	selbstklebend		

Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyamid	Farbe	weiß

## FP ENC SM 27/27 K W017

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Zeichnungen**



**Ergänzende Produkte**

SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
  - Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
  - Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
  - Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
  - Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique
- Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	ETO SM 27/27	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1805840000</a>	SwitchMark, Schutzkappe, 27 x 27 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248273577	
VPE	10 ST	