


RS VERT SUPPLY BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

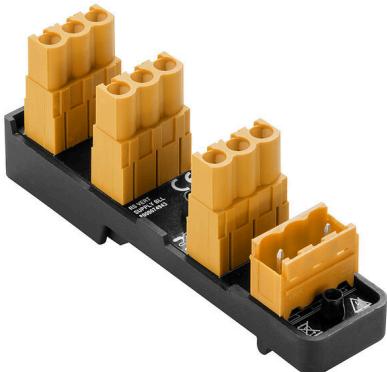

Tragschienen-Energieverteiler
Mehrfach-Energieverteiler im Zählerschrank für die Tragschiene TS 35

- 2-polig, farbcodiert
- 230 V, IP 30
- Sicherungsmodule 25kA

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8000074943
Art	RS VERT SUPPLY BLL
GTIN (EAN)	8430243431811
VPE	10 ST

RS VERT SUPPLY BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1.1811 inch
Höhe	80.2 mm	Höhe (inch)	3.1575 inch
Breite	17.9 mm	Breite (inch)	0.7047 inch
Nettogewicht	18 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40...70 °C	Betriebstemperatur	-40...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur	0...85 % (keine Betauung)		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Anschluss Daten

Verteilung Leiterplatten-Steckverbinder	BLL 5.08/03/180 (kein Mittelstift)	Versorgungssteckverbinder	SL 5.08HC/03/180B (kein Mittelstift)
---	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Bemessungsdaten

Schutzart	IP30	Betriebsspannung	230 V
Maximalstrom pro Verteileranschluss	9.5 A	Betriebsstrom Gesamt	19 A

Isolationskoordination (EN 60664-1)

Bemessungsisolationsspannung	250 V AC	Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3	Impulsspannungsprüfung (1,2/50 µs)	6 kV

Anschluss Feld

Art der Verbindung	Steckanschluss
--------------------	----------------

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung	Steckanschluss
--------------------	----------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS VERT SUPPLY BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen